

クリーンガード CXツナギ服

「粉体」からのガードに!




**通気性があり
粉体バリア性能の高いSMS製法**

**0.3ミクロン以上の
粒子を99%バリア**

クリーンガード CXツナギ服は、
通気性に優れたカバーオールタイプだから、
ヒートストレスのある作業現場でより快適な
状態を維持します。

※有害な物質からの保護には作業に適したマスク、手袋等をご着用ください
※気体・ガス・ウイルスに対するバリア性能はありません


粉体バリア性能 PET粒子を用いた粉体バリア性能試験結果

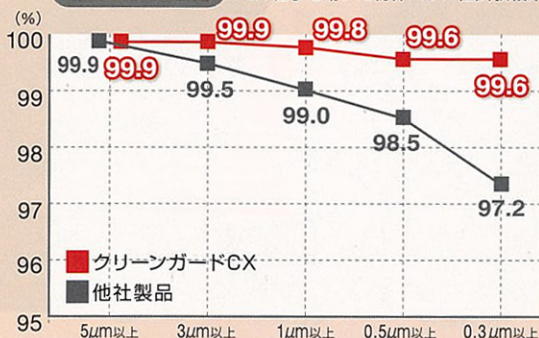

※クリーンガード CXツナギ服の生地を測定したものです
尚、これらのデータは測定値であり保証値ではありません

スパンボンド+メルトブローン+スパンボンドの
3層構造によって通気性とバリア性の両立を実現

〈素材構造図〉

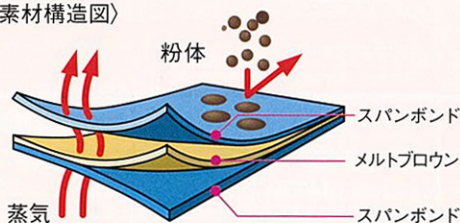

- 色 : ホワイト
- 素材: ポリプロピレン
- 仕様: フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
前身頃ファスナー

おすすめの
使用施設



一般工場



メンテナンス



印刷工場



製薬工場



食品工場



倉庫




建築




ラボ・研究



学校

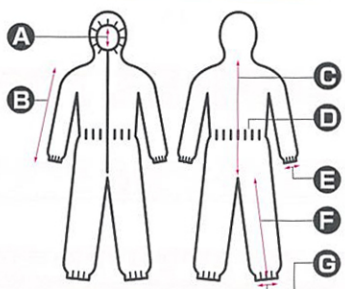

	Lサイズ(cm)	LLサイズ(cm)	3Lサイズ(cm)
A フード(ゴム入り)	約18~33	約18~34	約18~34
B 肩からソデ口	約53	約54	約55
C 首から股上	約95	約97	約99
D ウエスト(ゴム入り)	約65~112	約70~120	約75~130
E ソデ口(ゴム入り)	約8~16	約8~16	約8~16
F 股下	約74	約76	約78
G スソ(ゴム入り)	約11~22	約11~22	約11~22

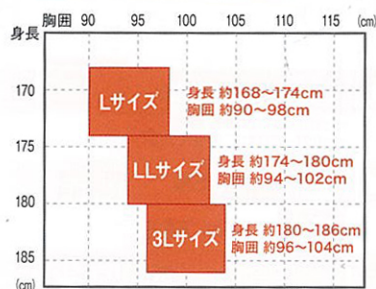



KleenGuard^{*}
BRAND

クリーンガード CXツナギ服

EA996AY-11

EA996AY-12

EA996AY-13

KleenGuard^{*}
BRAND




使い捨て
防護服

SMS製法спанボンド
+メルトブロン
+спанボンド

粉体からの保護

0.3ミクロン以上の
粒子を99%バリア

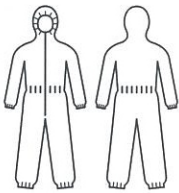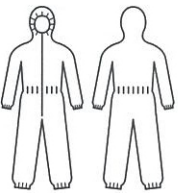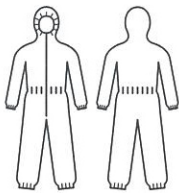

製品名	クリーンガード CX ツナギ服 Lサイズ	クリーンガード CX ツナギ服 LLサイズ	クリーンガード CX ツナギ服 3Lサイズ
パッケージ	 	 	 
製品番号	68210	68220	68230
枚数	1着/パック	1着/パック	1着/パック
ケース入数	24着	24着	24着
サイズ	身長:約168-174cm 胸囲:約90-98cm	身長:約174-180cm 胸囲:約94-102cm	身長:約180-186cm 胸囲:約96-104cm
素材	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
JANコード	4901750682101	4901750682200	4901750682309
ITFコード	0104901750682100	0104901750682209	0104901750682308



KleenGuard^{*}
BRAND

クリーンガード CXシリーズ




EA996AY-20D

EA996AY-20E

EA355AD-1

EA355AB-60

KleenGuard^{*}
BRAND

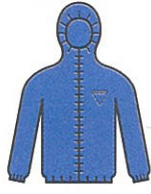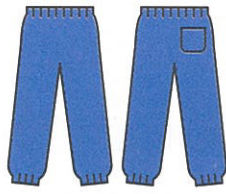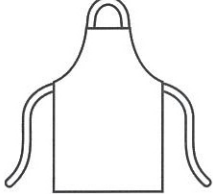製品名	クリーンガード CX ジャケット (旧YKジャケット)	クリーンガード CX スポン (旧YKズボン)	クリーンガード CX エプロン	クリーンガード CX ブーツカバー
パッケージ				
製品番号	68410	68400	68110	68300
枚数	1着/パック	1着/パック	5枚/パック	25枚/パック
サイズ	フリー(Lサイズ相当)	フリー(Lサイズ相当)	長さ:約119.5cm 幅:約78.5cm	靴サイズ:約41cm 高さ:約45cm
素材	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
JANコード	4901750684105	4901750684006	4901750080013	4901750683009
ITFコード	0104901750684104	0104901750684005	0104901750080012	0104901750683008