

HIKOKI

コードレスヒートガン

18V RH 18DA形

コードレス&液晶表示で
使いやすさ
抜群!

NEW

樹脂管曲げ

◀ 温度設定がしやすい
液晶表示

MV
MULTI VOLT

最大温度

550°C

最大風量

300
L/min

シート剥がし





加熱する対象物の性質を考慮して、風量/温度を設定してください。また、同時に加熱される周辺の材質などにも注意してください。

コードレス&液晶表示で 使いやすさ抜群!

液晶表示で温度設定がしやすい!



10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。作業に合わせて簡単に適正温度を設定可能です。


風量/温度設定
スイッチで風量、本体上部の温度調整ボタンで温度を設定することができます。

スイッチ位置	風量 (L/min)	温度域 (℃)
I	200	30~400
II	300	30~550

両手で作業できる 縦置き可能



作業に合わせて選べる 3種類の標準付属ノズル

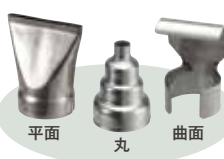

1充電当たりの作業時間(目安)^{*1}
(BSL 36A18 使用時)

風量 I / 400℃時	風量 II / 550℃時
約 21 分	約 17 分

コードレスヒートガン

18V RH 18DA形

NN
希望小売価格 **¥19,800**(税別)
蓄電池・充電器別売



形名	RH 18DA	
風量/温度域	I	200L/min / 30~400℃
	II	300L/min / 30~550℃
連続使用時間(目安) ^{*1}	I: 約21分 / II: 約17分	
機体寸法(全長×全高×全幅) ^{*2}	165mm×268mm×78mm(BSL 36A18装着時)	
質量	1.3kg(BSL 36A18装着時)	
電源	リチウムイオン電池 18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)	
標準付属品 ^{*2}	ノズル(丸)、ノズル(曲面)、ノズル(平面)	

別売

マルチボルト蓄電池 (残量表示付) **BSL 36A18**
コードNo. 0037-1749
¥24,500

2^{*} **冷却機能付 急速充電器 UC 18YDL2**
¥17,000
充電時間^{*3}
BSL 36A18...約25分 BSL 36B18...約40分

*お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

*1 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。 *2 ノズル(丸)(コードNo.378685 ¥600)、ノズル(曲面)(コードNo.378686 ¥600)、ノズル(平面)(コードNo.378687 ¥600)
*3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

JBRC 蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

HIKOKI(ハイコーキ)/宣伝 **Facebook**
こちらからもアクセスできます。

「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

bsi FM 68090 / ISO 9001:2015

ANAB ACCREDITED

品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

COOL CHOICE 未来のために、いま選ぼう。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676
東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル **0120-20-8822** (携帯電話、IP電話からはご利用いただけません。 *市外局番 *通話料は有料) (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HIKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2022年3月現在のものです。 **SD-H1619** Printed in Japan FF-S(M)