


■ PJ-M20 小型軽量タイプ EA365V-1A



- ・本格熱風加工ができる
便利なコンパクトタイプ
- ・使いやすい
スタンドー一体型
- ・落下防止ストラップ付

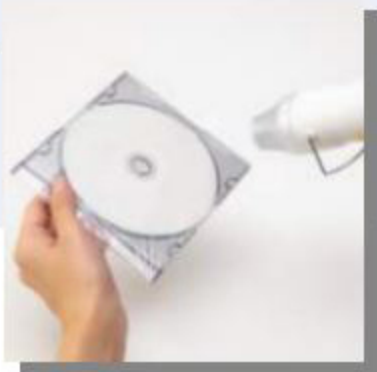

・シュリンク包装等、用途も様々

■ 熱風機小型軽量タイプ 仕様

仕 様 \ 型 番	PJ-M20	PJ-M50
品 名	プラジェットミニ	
定格消費電力	100V-300W 50/60Hz	
スイッチ	スライド形3段切換え(熱風・送風・OFF)	
電源コード	0.75mm ² ゴムコード	
電源コード有効長	約1.8m	
熱風温度	約350℃(先端より10mm)	
風 量	0.088m ³ /min	
風 速	720m/min(先端より10mm)	
寸 法	幅47×高さ49×長さ245mm	
質 量	約240g(電源コード除く)	
1回の連続 運転時間	2時間以内	
付属品	なし	収納ケース×1個 平形ノズル×1個 スプーンノズル×1個 集中ノズル(大・中・小) ×各1個ずつ