

EA366HA-1(ダストフリーサンダー/ポール取付型)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

Ver.1.0

● 機能/適用

- ・ 掃除機に付けて使用することで作業場全体に埃を発生させません。
- ・ 乾/湿式どちらの掃除機でも使用可能です。
- ・ 別売のロングハンドルを使用すると、高所の作業がより円滑に行なえます。(EA928BT-120A~360A等)

● 仕様

- ・ パットサイズ … 82×285mm
- ・ ホース長 … 1.8m
- ・ 適用ホース外径 … 32・38・64mm
- ・ 付属品 … ポールコネクター、ホースアダプター、#150研磨シート×1枚

● 各部名称




ステップ1.

研磨シートをサンディングヘッドに取り付ける。
ヘッドの両ねじを緩め研磨シートの両端を
曲げ挟み込む。



ステップ2.

サンディングヘッドをポールコネクターに取り付ける。
付属ホースに繋ぎホースアダプターを付け、
掃除機のホースとポールを繋ぐ。

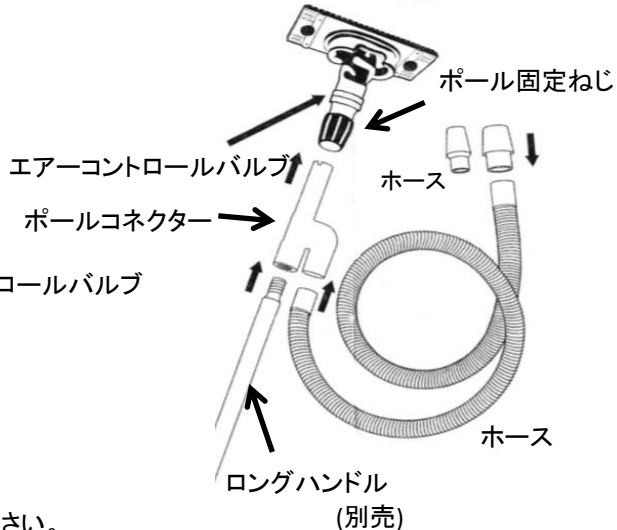

**研磨シートは裏返して使用できます。
専用研磨シート以外は使用できません。
別売 (EA366HG-120,-180,-220)**

ステップ3.

掃除機のスイッチを入れ吸引力が強い時は
エアコントロールバルブを回して弱めて下さい。

<トラブルシューティング>

症状	解決
吸引力が弱い	・コントロールバルブの調整 ・掃除機のフィルターの掃除又は交換 ・各接続箇所の点検 ・専用の研磨シートを使用しているか
サンディングヘッドが動きにくい	・コントロールバルブの調整
付属ホースと掃除機のホースの 接続が困難	・掃除機のホースのサイズを合わせる為に テープを巻き、ホースアダプターに接続する



改造はしないで下さい。

- ・ 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・ 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.Dec