


■ 暖フレキ仕様

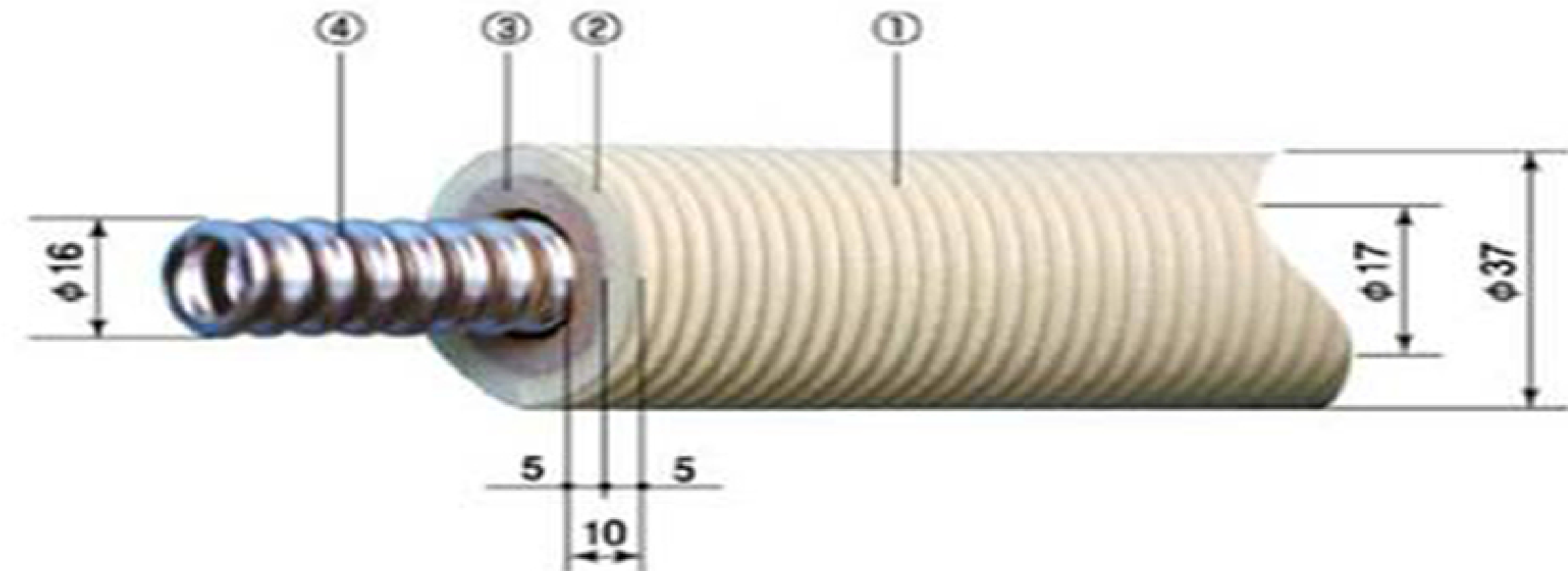

● 明 細

	材 質 そ の 他
①	表皮：コルゲートエンボス、ポリエチレン、色：パールホワイト
②	発泡ポリエチレン、一般層、発泡倍率 約30倍
③	// 耐熱層 100℃ 発泡倍率 約30倍
④	ステンレスフレキ管 SUS304

● 保温性能

外気温：-5℃、管内水温：10℃

凍結開始	0.90時間後
1/2凍結	6.43 //
全凍結	11.96 //

● 保温材の物性

試験項目	単 位	測定結果	試験方法
見掛け密度	g/cm ³	0.033	JIS A 9511-1998に準拠
引張強さ	N/cm ²	26	
		24	
伸 び	%	110	
		115	
吸水量	g/100cm ³	0.005	
厚さ収縮率 (70℃)	%	0.8	
熱伝導率 (20℃)	W/m·k	0.038	