

EA425BD-110-310 ミニボールバルブ(ドレン用)

使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブで
《特長》

- ①接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化、テーパネジ部のノンテープ加工による配管作業の時間短縮と漏れ防止が万全です。
- ②流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
- ③優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディが調和して、機器の機能と美観を高めます。
- ④開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
- ⑤ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を、自由に変更する事ができます。
この場合、インデケータの採用により内部の開閉状態が一目で確認できます。



《用途》


- 1. コンプレッサー等の空圧機器
- 2. 小型ポンプ及び付属機器
- 3. 船舶用・農業用機器
- 4. 銅管配管用油圧機器
- 5. 理化・医科機器
- 6. 工作機械及び機器
- 7. その他の産業機器・器具に

《試験圧力》

- 水圧試験 20kg/cm²
- エアーク試験 6kg/cm²

《使用条件》

- 圧力 10kg/cm²以下
- 水、油、空気、
- 温度 +80℃～-10℃

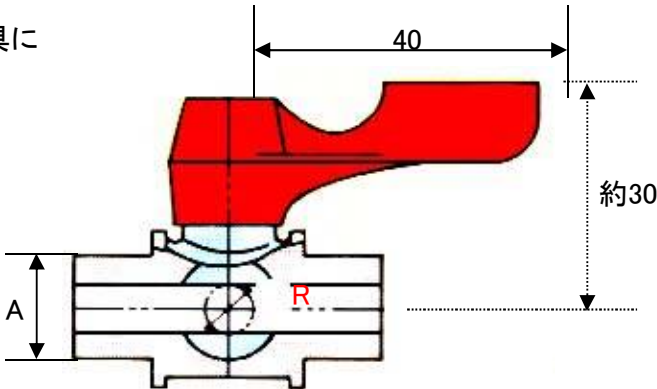

R=ボール内径

	R=φ6	A(PT)	ピーコック型 ドレン抜き取りに!!
廃番	EA425BD-110	1/8"	
	EA425BD-210	1/4"	
	EA425BD-310	3/8"	