

EA425BH-28,-39 ミニボールバルブ(ホースニップル用)

使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。

(特長)

接続の省力化

ボールバルブと継手を一体化、テーパネジ部のノンテープ加工による配管作業の時間短縮と漏れ防止が万全です。

流体抵抗極少

流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。

優れた機能美

鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディが調和して、機器の機能と美観を高めます。

開閉がスムーズで確実

トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。

ハンドル位置自由自在

使用する個所により、ハンドルの操作位置を、自由に変更する事ができます。

この場合、インジケータの採用により内部の開閉状態が一目で確認できます。



(用途)


1. コンプレッサー等の空圧機器
2. 小型ポンプ及び付属機器
3. 船舶用・農業用機器
4. 銅管配管用油圧機器
5. 理化・医科機器
6. 工作機械及び機器
7. その他の産業機器・器具に

(試験圧力)

- 水圧試験 20kg/cm²
 エアー試験 6kg/cm²

(使用条件)

- 圧力 10kg/cm²以下
 水、油、空気、
 温度 +80 ~ -10

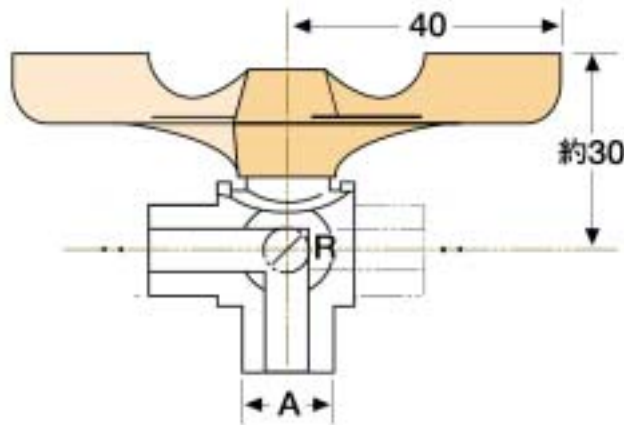

ハンドルはレバー式、蝶型何れも共用で、回転取付方向は自由にセットできます。

R=ボール内径

品番	寸法
R= 6	A(R) 外径
EA425BH-28	1/4 × 8
EA425BH-39	3/8 × 9

ホースニップル一体型
 凡ゆるホースに