

EA425BK-22,-33 ミニボールバルブ

Ver.1.2

使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです
《特長》

- ①接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化、テーパネジ部のノンテープ加工による配管作業の時間短縮と漏れ防止が万全です。
- ②流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
- ③優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディが調和して、機器の機能と美観を高めます。
- ④開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
- ⑤ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を、自由に変更する事ができます。
この場合、インデケータの採用により内部の開閉状態が一目で確認できます。



《用途》

1. コンプレッサー等の空圧機器
2. 小型ポンプ及び付属機器
3. 船舶用・農業用機器
4. 銅管配管用油圧機器
5. 理化・医科機器
6. 工作機械及び機器
7. その他の産業機器・器具に


《試験圧力》

- | | |
|------|----------------------|
| 水圧試験 | 20kg/cm ² |
| エア試験 | 6kg/cm ² |

《使用条件》

- | | |
|---------|-------------------------|
| 圧力 | 10kg/cm ² 以下 |
| 水、油、空気、 | |
| 温度 | -10℃～80℃ |

《材質》 真鍮(メッキ仕上げ)

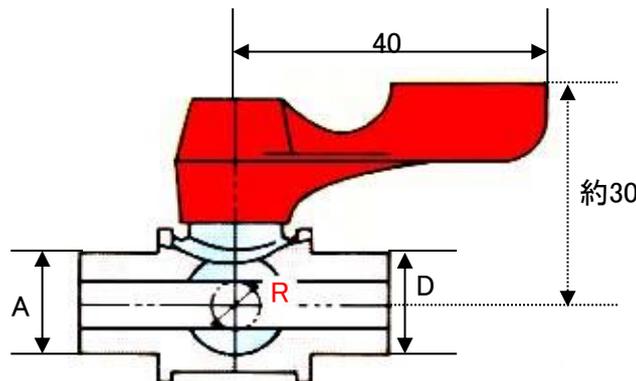

R=ボール内径

品番	寸法	
R=φ6	A(P・F)	D(P・F)
EA425BK-22	1/4(内) ×	1/4(内)
EA425BK-33	3/8(内) ×	3/8(内)

メートルコック型
圧力計に!!

Mar. 20