

EA425BR-16,-22,-26,-28,-33 ミニボールバルブ(銅管用リング式)

使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。

(特長)

- 接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化、テーパネジ部のノンテープ加工による配管作業の時間短縮と漏れ防止が万全です。
- 流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
- 優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディが調和して、機器の機能と美観を高めます。
- 開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
- ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を、自由に変更する事ができます。
この場合、インジケータの採用により内部の開閉状態が一目で確認できます。



(用途)


1. コンプレッサー等の空圧機器
2. 小型ポンプ及び付属機器
3. 船舶用・農業用機器
4. 銅管配管用油圧機器
5. 理化・医科機器
6. 工作機械及び機器
7. その他の産業機器・器具に

(試験圧力)

- 水圧試験 : 1.96MPa(20kg/cm²)
エアー試験 : 0.59MPa(6kg/cm²)
(材質) : 黄銅(クロムメッキ仕上)

(使用条件)

- 圧力 : 0.98MPa(10kg/cm²)以下
流体 : 水、油、空気
温度 : - 10 ~ 80
(凍結箇所は除く)

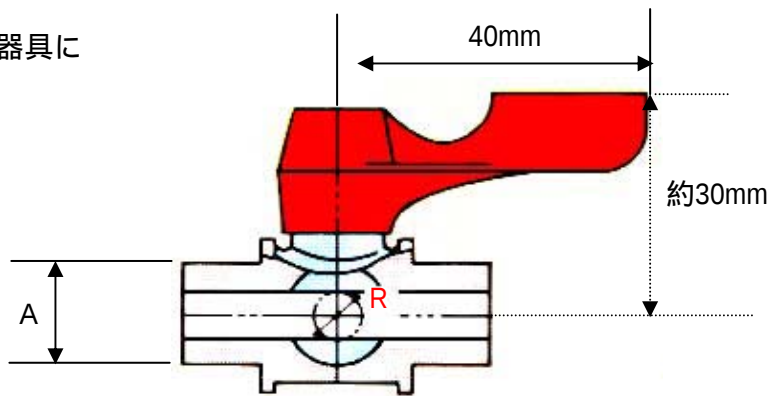

R=ボール内径...6mm

品番	寸法	
	A(P・T)	銅管径(mm)
EA425BR-16	1/8"	6
EA425BR-22	1/4"	6.35
EA425BR-26	1/4"	6
EA425BR-28	1/4"	8
EA425BR-33	3/8"	9.53

銅管用リング型
油・空圧機器に!!