

EA425BW-11～-33 ミニボールバルブ

使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。

《特長》

- ①接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化、テーパネジ部のノンテープ加工による配管作業の時間短縮と漏れ防止が万全です。
- ②流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
- ③優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディが調和して、機器の機能と美観を高めます。
- ④開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
- ⑤ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を、自由に変更する事ができます。
この場合、インジケータの採用により内部の開閉状態が一目で確認できます。



《用途》

- 1. コンプレッサー等の空圧機器
- 2. 小型ポンプ及び付属機器
- 3. 船舶用・農業用機器
- 4. 銅管配管用油圧機器
- 5. 理化・医科機器
- 6. 工作機械及び機器
- 7. その他の産業機器・器具に


《試験圧力》

- 水圧試験 : 1.96MPa(20kg/cm²)
- エアertest : 0.59MPa(6kg/cm²)

《材質》黄銅(クロムメッキ仕上)

《使用条件》

- 圧力 : 0.98MPa(10kg/cm²)以下
- 流体 : 水、油、空気
- 温度 : -10℃～80℃
(凍結箇所を除く)

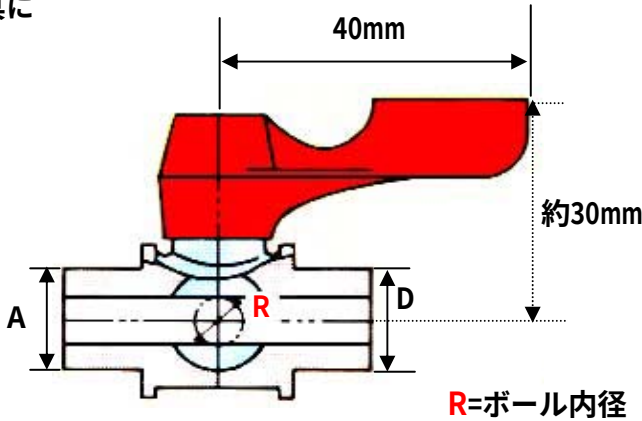

両内ネジ型

品番	寸法		
	R(mm)	A(PT)	D (PF)
EA425BW-11	Φ6	1/8"	1/8"
EA425BW-12			1/4"
EA425BW-21		1/4"	1/8"
EA425BW-22			1/4"
EA425BW-33	Φ8	3/8"	3/8"