


## EA425CG-4~10 ストレートユニオン

特長: 耐蝕性・耐薬品性に優れています。

高温・高圧に対応

あらゆる分野に使用出来ます。

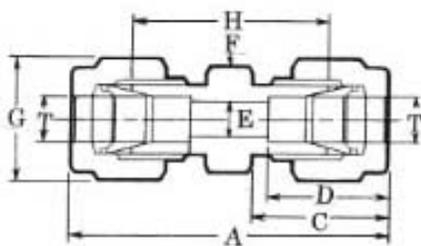

(単位: mm)

品番	適用パイプ外径T	A	C	D	E	F (HEX)	G (HEX)	H
EA425CG-4	4	42.6	17.8	15.3	3.5	14	14	28
EA425CG-6	6	42.8	17.9	15.4	5	14	14	28
EA425CG-8	8	44.6	18.8	16.8	6	14	15.87	29
EA425CG-10	10	46.6	19.8	17.8	8	17	19	31