


EA425CH-4~10 両口エルボユニオン

特長: 耐蝕性・耐薬品性に優れています。

高温・高圧に対応

あらゆる分野に使用出来ます。

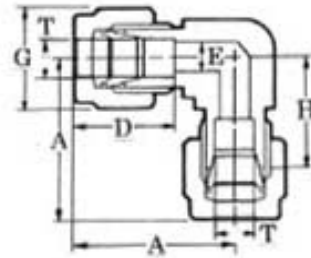

(単位: mm)

品番	適用パイプ外径T	A	D	E	G (HEX)	H
EA425CH-4	4	27.8	15.3	3.5	14	20.5
EA425CH-6	6	27.9	15.4	5	14	20.5
EA425CH-8	8	28.8	16.8	6	15.87	21
EA425CH-10	10	30.8	17.8	8	19	23

廃番