


## EA425CT-41~102 隔壁用圧力ユニオン

特長：耐蝕性・耐薬品性に優れています。  
 高温・高圧に対応  
 あらゆる分野に使用できます。

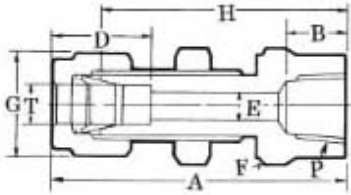

(単位：mm)

品番	適用パイプ外径T	P (PT)	A	B	D	E	F (HEX)	G (HEX)	H	取付穴径	最高取付 板厚
<del>EA425CT-41</del>	<del>4</del>	<del>1/8</del>	<del>55.3</del>	<del>11</del>	<del>15.3</del>	<del>3.5</del>	<del>17</del>	<del>14</del>	<del>48</del>	<del>11.5</del>	<del>13</del>
<del>EA425CT-61</del>	<del>6</del>	<del>1/8</del>	<del>55.4</del>	<del>11</del>	<del>15.4</del>	<del>5</del>	<del>17</del>	<del>14</del>	<del>48</del>	<del>11.5</del>	<del>13</del>
EA425CT-62	6	1/4	55.4	13	15.4	5	17	14	48	11.5	13
EA425CT-82	8	1/4	56.8	13	16.8	6	17	15.87	49	13.2	13.5
EA425CT-102	10	1/4	57.8	13	17.8	8	22	19	50	16.2	14.5