

EA425DJ-1-4 メスカプラソケット

特 長: 無漏洩タイプ
 接続・脱着時に漏れないシール機構



●サイズ

(単位 : mm)


型番	Rc	A	B	φC	HEX
EA425DJ-1	1/8	9	44.2	16	14
EA425DJ-2	1/4	13	51.7	22	19
EA425DJ-3	3/8	14	62.9	27	24
EA425DJ-4	1/2	17	77.4	35	29

●仕様

使用流体	空気・水・油
使用圧力	0～1.4MPa(14kgf/cm ²)
使用温度	-10～150℃(凍結なきこと)

使用条件により仕様の適合が異なる場合があります。

■ソケット構造図・部品材質

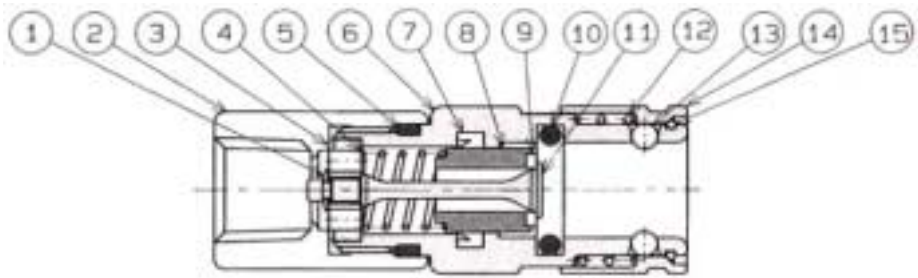

No.	名 称	材 質
①	弓型止メ輪	SUS
②	アダプター	SUS316
③	プッシャーホルダー	SUS316
④	ピストンスプリング	SUS304
⑤	Oリング	バイトン
⑥	ソケット本体	SUS316
⑦	Vパッキン	バイトン
⑧	ピストン本体	SUS316
⑨	ピストンパッキン	バイトン
⑩	Oリング	バイトン
⑪	プッシャー	SUS316
⑫	スリーブスプリング	SUS304
⑬	ボール	SUS304
⑭	スリーブ	SUS316
⑮	スリーブストップリング	SUS304