


EA425DK - 1-4 オスカプラソケット

特長: 無漏洩タイプ
 接続・脱着時に漏れないシール機構

サイズ

(単位: mm)

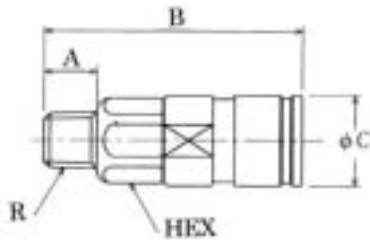


型番	R	A	B	C	HEX
EA425DK-1	1/8	9	44.7	16	14
EA425DK-2	1/4	13	52.2	22	19
EA425DK-3	3/8	14	63.4	27	24
EA425DK-4	1/2	17	78.4	35	29

仕様

使用流体	空気・水・油(ガソリン・灯油OK)
使用圧力	0 ~ 1.4MPa (14kgf/cm ²)
使用温度	-10 ~ 150 (凍結なきこと)

使用条件により仕様の適合が異なる場合があります。

ソケット構造図・部品材質

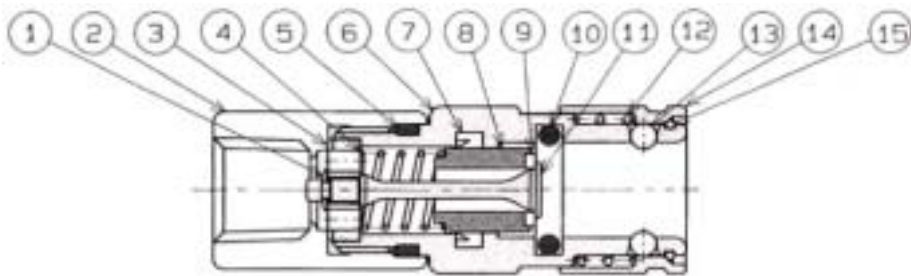

No.	名 称	材 質
	弓型止め輪	SUS
	アダプター	SUS316
	プッシャーホルダー	SUS316
	ピストンスプリング	SUS304
	Oリング	バイトン
	ソケット本体	SUS316
	Vパッキン	バイトン
	ピストン本体	SUS316
	ピストンパッキン	バイトン
	Oリング	バイトン
	プッシャー	SUS316
	スリーブスプリング	SUS304
	ボール	SUS304
	スリーブ	SUS316
	スリーブストップリング	SUS304