



EA425DP-2~8、EA425DR-2~8 油圧用雌ねじソケット、プラグ(バルブ付)

産業、建築、自動車、農業関連機器に使用される
油圧回路の素早い着脱に便利。

ソケット

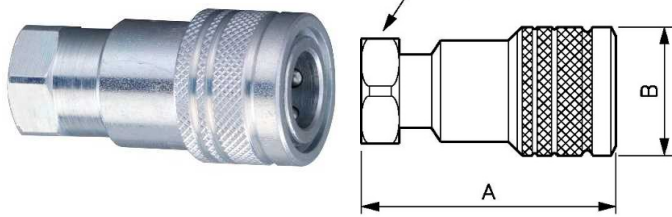


プラグ

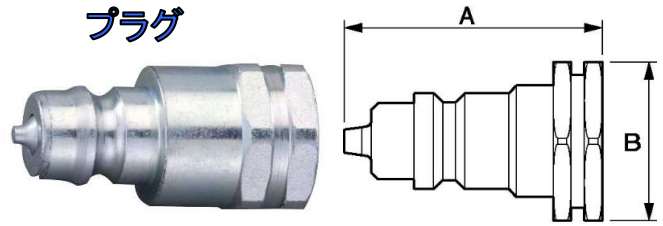

ソケット					
品番	取付ネジ	サイズ(mm)			重量(g)
		A	B	C	
EA425DP-2	G(PF)1/4	49	26	19	108
EA425DP-3	G(PF)3/8	60.5	30	22	156
EA425DP-4	G(PF)1/2	70	38	27	268
EA425DP-6	G(PF)3/4	84.5	45	34	432
EA426DP-8	G(PF)1	99	52	41	701
プラグ					
品番	取付ネジ	サイズ(mm)			重量(g)
		A	B	C	
EA425DR-2	G(PF)1/4	35	19	-	38
EA425DR-3	G(PF)3/8	42.5	22	-	60
EA425DR-4	G(PF)1/2	48	27	-	99
EA425DR-6	G(PF)3/4	57	34	-	181
EA425DR-8	G(PF)1	65.5	41	-	317

- 材質…本体:亜鉛メッキ鋼
 オーリング:NBR
- 耐圧…20MPa
- 作業温度…-25°C~125°C
- バルブ付
- 両路開閉型

両路開閉型

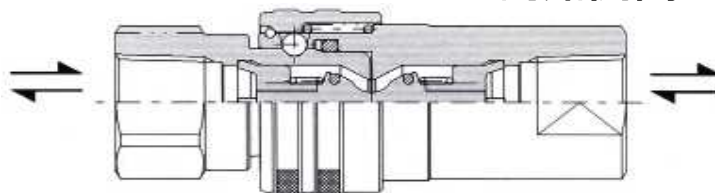

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。