

EA425EC-1~8 チェックバルブ

特長:

- ・一般汎用型
- ・ソフトシール(リング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
- ・スプリング材質SUS316標準採用
- ・7kPa(0.07kgf/cm²)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減

用途: 工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・
液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統

仕様: 使用圧力…真空~4.9Mpa(50kg/cm²)

耐 圧…7.35Mpa(75kg/cm²)


クラッキング圧力…7kPa(0.07kgf/cm²)

本体材質…プラス

リング材質…バイトン: 適合流体…塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油

使用温度範囲…-13.5~+180℃

サイズ:	EA425EC-1	EA425EC-2	EA425EC-3	EA425EC-4	EA425EC-6	EA425EC-8
接続口径(入口・出口)	PT 1/8"	PT 1/4	PT 3/8	PT 1/2	PT 3/4	PT 1
A	33.5mm	40.2	40.5	48.0	59.0	68.0
B	10.0mm	13.6	13.8	18.0	22.0	21.0
HEX	13mm	16	19	22	29	35

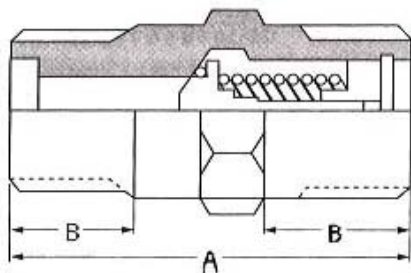

流体方向 →