

EA425ED-1~8 チェックバルブ

特長:

- ・ 一般汎用型
- ・ ソフトシール(リング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
- ・ スプリング材質SUS316標準採用
- ・ 7kPa(0.07kgf/cm²)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減

用途: 工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・
液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統

仕様: 使用圧力…真空~4.9Mpa(50kg/cm²)

耐 圧…7.35Mpa(75kg/cm²)

クラッキング圧力…7kPa(0.07kgf/cm²)


本体材質…SUS316

リング材質…バイトン: 適合流体…塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油

使用温度範囲…-13.5~+180°C

廃番

| サイズ: | EA425ED-1 | EA425ED-2 | EA425ED-3 | EA425ED-4 | EA425ED-6 | EA425ED-8 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 接続口径(入口・出口) | PT 1/8" | PT 1/4 | PT 3/8 | PT 1/2 | PT 3/4 | PT 1 |
| A | 33.5mm | 40.2 | 40.5 | 48.0 | 59.0 | 68.0 |
| B | 10.0mm | 13.6 | 13.8 | 18.0 | 22.0 | 21.0 |
| HEX | 13mm | 16 | 19 | 22 | 29 | 35 |

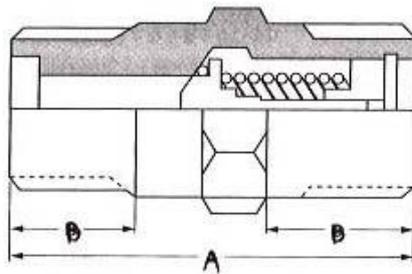

流体方向 →