

# EA425FA-41～FA-123 [ステンレス製]ハーフユニオン


- 繰り返しの使用にもスリーブ交換不要です。
- 禁油処理を行っています。
- 本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
- 平滑な本体内径面。
- サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。

使用流体・・・空気、水、薬品等

最高使用圧力・・・チューブ最高使用圧力に準じます。

使用温度・・・(空気)-65℃～260℃ (水)0℃～100℃

負圧・・・-100kPa(-759.9mmHg)

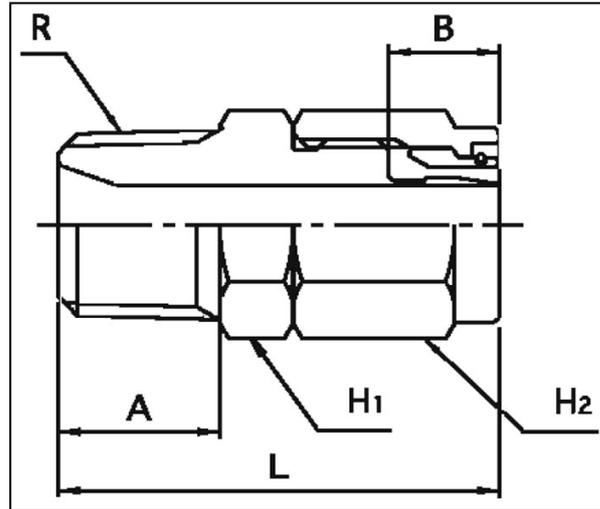

品番	適用チューブ (外径X内径)	R (PT)	L	A	B	最小穴 径	H1	H2	重量(g)
EA425FA-41	4X2.5	1/8	24	9	6	1	10	10	11
EA425FA-42	4X2.5	1/4	26	11	6	1.9	14	10	19
EA425FA-61	6X4	1/8	26	9	7	3.4	12	12	16
EA425FA-62	6X4	1/4	28.5	11	7	3.4	14	12	23
EA425FA-63	6X4	3/8	30	12	7	3.4	17	12	34
EA425FA-81	8X5	1/8	28	9	7.5	4.4	14	14	22
EA425FA-82	8X5	1/4	30	11	7.5	4.4	14	14	27
EA425FA-83	8X5	3/8	31	12	7.5	4.4	17	14	37
EA425FA-102	10X6.5	1/4	32	11	8	5.9	17	17	39
EA425FA-103	10X6.5	3/8	33	12	8	5.9	17	17	45
EA425FA-104	10X6.5	1/2	36	15	8	5.9	22	17	67
EA425FA-122	12X8	1/4	34	11	9.5	7.2	17	19	44
EA425FA-123	12X8	3/8	35	12	9.5	7.2	17	19	50