


EA425FB-41～FB-123 [ステンレス製]エルボユニオン

- 繰り返しの使用にもスリーブ交換不要です。
- 禁油処理を行っています。
- 本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
- 平滑な本体内径面。
- サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。

使用流体・・・空気、水、薬品等
 最高使用圧力・・・チューブ最高使用圧力に準じます。
 使用温度・・・(空気)-65℃～260℃ (水)0℃～100℃
 負圧・・・-100kPa(-759.9mmHg)

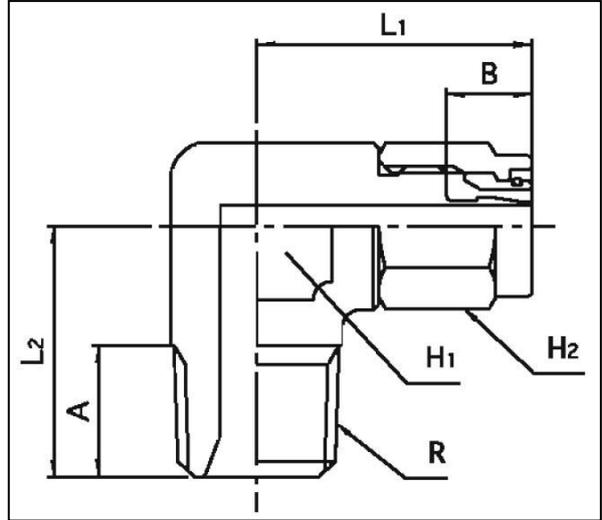

品番	適用チューブ (外径X内径)	R (PT)	L1	L2	A	B	最小穴 径	H1	H2	重量(g)	
EA425FB-41	4X2.5	1/8	20	18	9	6	1.9	12	10	24	廃番
EA425FB-42	4X2.5	1/4	21	21	11	6	1.9	14	10	37	
EA425FB-61	6X4	1/8	21.5	18	9	7	3.4	12	12	27	
EA425FB-62	6X4	1/4	22.5	21	11	7	3.4	14	12	40	
EA425FB-63	6X4	3/8	23.5	23	12	7	3.4	17	12	60	
EA425FB-81	8X5	1/8	24	19	9	7.5	4.4	14	14	40	
EA425FB-82	8X5	1/4	24	21	11	7.5	4.4	14	14	42	
EA425FB-83	8X5	3/8	25	23	12	7.5	4.4	17	14	63	
EA425FB-102	10X6.5	1/4	26.5	22	11	8	5.9	17	17	62	
EA425FB-103	10X6.5	3/8	26.5	23	12	8	5.9	17	17	70	
EA425FB-104	10X6.5	1/2	28.5	29	15	8	5.9	22	17	122	廃番
EA425FB-122	12X8	1/4	27.5	23	11	9.5	7.2	17	19	68	
EA425FB-123	12X8	3/8	30	27	12	9.5	7.2	22	19	117	