

EA425FC-4~FC-12 [ステンレス製]ストレートユニオン


- 繰り返しの使用にもスリーブ交換不要です。
- 禁油処理を行っています。
- 本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
- 平滑な本体内径面。
- サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。

使用流体・・・空気、水、薬品等

最高使用圧力・・・チューブ最高使用圧力に準じます。

使用温度・・・(空気)-65℃~260℃ (水)0℃~100℃

負圧・・・-100kPa(-759.9mmHg)

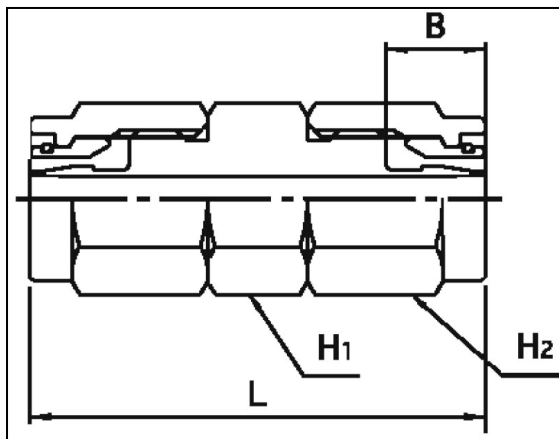

品番	適用チューブ (外径X内径)	L	B	最小穴径	H1	H2	重量(g)
EA425FC-4	4X2.5	28	6	1.9	10	10	15
EA425FC-6	6X4	32	7	3.2	12	12	24
EA425FC-8	8X5	36	7.5	4.2	14	14	36
EA425FC-10	10X6.5	40	8	5.9	17	17	57
EA425FC-12	12X8	44	9.5	7.2	17	19	70