

## EA425FX-4～FX-12 〔ステンレス製〕ナット



- 繰り返しの使用にもスリーブ交換不要です。
- 禁油処理を行っています。
- 本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
- 平滑な本体内径面。
- サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。

使用流体・・・空気、水、薬品等

最高使用圧力・・・チューブ最高使用圧力に準じます。

使用温度・・・(空気)-65℃～260℃ (水)0℃～100℃

負圧・・・-100kPa(-759.9mmHg)

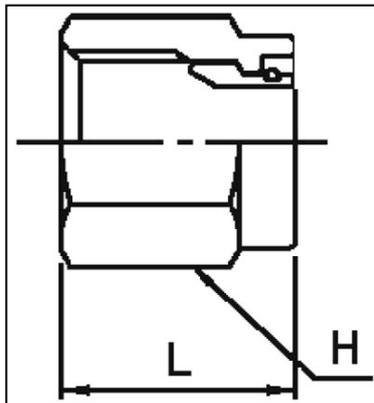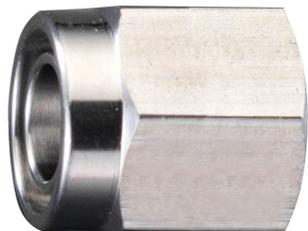

品番	適用チューブ (外径X内径)	L	H	重量(g)
EA425FX-4	4	11	10	4
EA425FX-6	6	12.5	12	6
EA425FX-8	8	14	14	8
EA425FX-10	10	15.5	17	14
EA425FX-12	12	17	19	18