


EA425KA-8~-12
(二方活栓)

- 材質 パイプ:PP(ポリプロピレン)、開閉栓:PE(ポリエチレン)
- センタープラグ穴径が大きい。

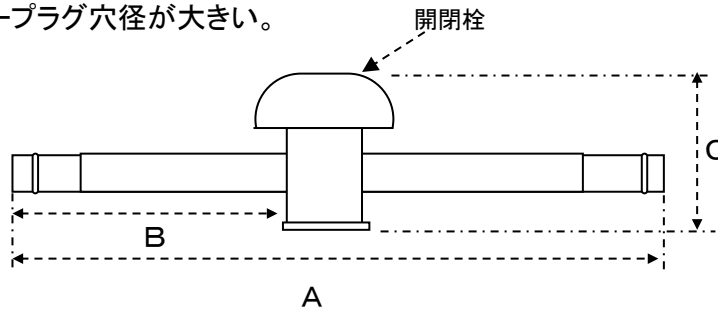

	管外径	内径	センター穴径	A	B	C
KA-8	8	5	5	160	53	70
KA-10	10	7	7	160	55	70
KA-12	12	9	8	166	60	70

(単位mm)

(参考)

ポリプロピレンの特性

(これは飽くまで材質としての目安であり品質・安全を保障する物ではありません。)

・耐熱性(常用)	100~120°C	・非粘着性	○(優れている)
・電気的性質	◎(非常に優れている)	・耐候性	×(使用不可)
・難燃性	18	・透明性	△(使用可)
・機械的性質	○(優れている)	・成形性	◎(非常に優れている)
・低摩擦性	△(使用可)	・比重	0.90
・耐薬品性	酸 ○(優れている)		
	アルカリ ○(優れている)		
	溶剤 △(使用可)		