


EA425KD - 8、 - 10
(T型コネクター)

○ 材質 ポリプロピレン

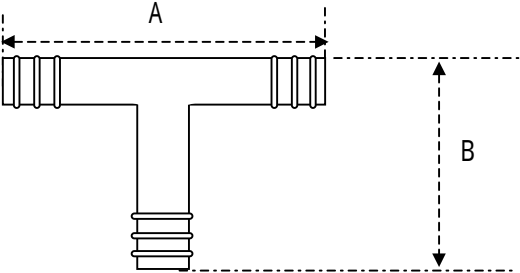

管外径		A	B
KD - 8	8	38	30
KD - 10	10	54	38

(単位mm)

(参考)
ポリプロピレンの特性
(これは飽くまで材質としての目安であり品質・安全を保障する物ではありません。)

・耐熱性(常用)	100～120	・非粘着性	○(優れている)
・電氣的性質	(非常に優れている)	・耐候性	×(使用不可)
・難燃性	18	・透明性	(使用可)
・機械的性質	○(優れている)	・成形性	(非常に優れている)
・低摩擦性	(使用可)	・比重	0.90
・耐薬品性 酸	○(優れている)		
アルカリ	○(優れている)		
溶剤	(使用可)		