


EA425KE - 6 ~ - 10
(Y型コネクター)

材質 ポリプロピレン

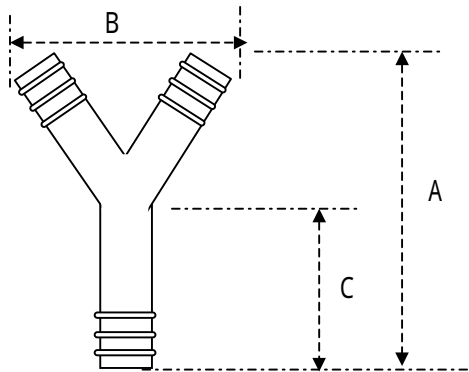

	管外径	A	B	C
KE - 6	6	36	21	18
KE - 8	8	53	34	24
KE - 10	10	62	42	30

(単位mm)

(参考)

ポリプロピレンの特性

(これは飽くまで材質としての目安であり品質・安全を保障する物ではありません。)

・耐熱性(常用)	100 ~ 120	・非粘着性	(優れている)
・電氣的性質	(非常に優れている)	・耐候性	× (使用不可)
・難燃性	18	・透明性	(使用可)
・機械的性質	(優れている)	・成形性	(非常に優れている)
・低摩擦性	(使用可)	・比重	0.90
・耐薬品性	酸 (優れている)		
	アルカリ (優れている)		
	溶剤 (使用可)		