


EA425KF-6~-10
(ストレートコネクタ)

○ 材質 ポリプロピレン

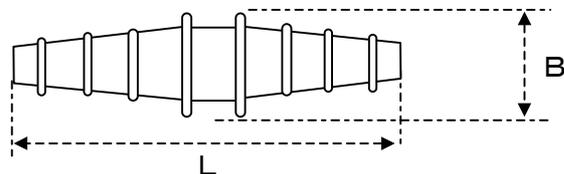

(サイズにより形状が若干異なる事があります。)

	適応径	L	B
KF-6	4-5-6mm	40	φ 14
KF-8	6-7-8mm	53	φ 12.5
KF-10	8-9-10mm	60	φ 15.5

(単位mm)

(参考)

ポリプロピレンの特性

(これは飽くまで材質としての目安であり品質・安全を保障するものではありません。)

・耐熱性(常用)	100~120℃	・非粘着性	○(優れている)
・電氣的性質	◎(非常に優れている)	・耐候性	×(使用不可)
・難燃性	18	・透明性	△(使用可)
・機械的性質	○(優れている)	・成形性	◎(非常に優れている)
・低摩擦性	△(使用可)	・比重	0.90
・耐薬品性	酸 ○(優れている)		
	アルカリ ○(優れている)		
	溶剤 △(使用可)		