


EA425KP-1～-4 パネルユニオン

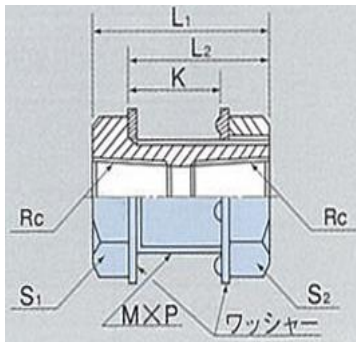

- 材質 … 黄銅
- 使用流体 … 空気・水・油
- 使用温度 … 空気 : -20°C～60°C
水・油 : 0～60°C
- 最高圧力 … 2.6～4.4MPa(チューブ最高使用圧力に準拠)
- 用途 … パネルにつけて配管(空気圧・水圧・油圧)が可能。

品番	ねじ径 Rc	六角対辺(mm)		サイズ(mm)			最大パネル厚 K(mm)	重量 (g)
		S1	S2	L1	L2	M×P		
EA425KP-1	1/8"	17	17	18	14.0	14×1.0	6	23
EA425KP-2	1/4"	21	21	23	18.0	18×1.5	7	39
EA425KP-3	3/8"	25	25	24	18.0	22×1.5	7	59
EA425KP-4	1/2"	30	30	31	24.5	27×1.5	10	93

■参考データ

管用ネジ推奨締付トルク Recommended screw tightening

	R (PT)	N・m	kgf・cm
R (PT) ネジ 締付トルク	1/8	6.8～8.8	70～90
	1/4	11.8～13.7	120～140
R (PT) Screwing torque	3/8	21.6～23.5	220～240
	1/2	27.5～32.4	280～330

※トルクレンチのご使用をお勧めします。