


# ワンタッチ継手付ストレート

RoHS対応

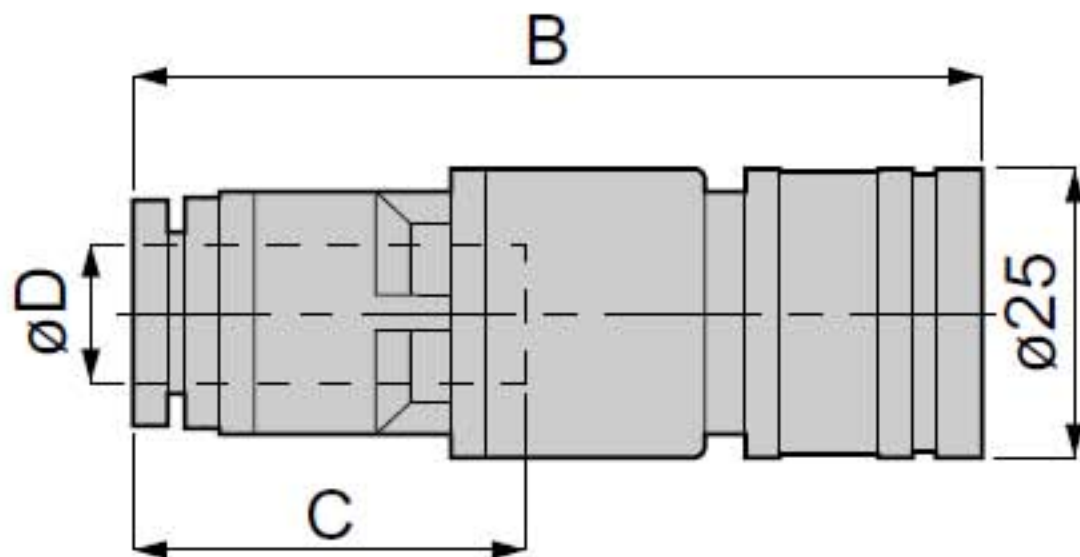

形式	チューブ外径 $\phi D$	B	チューブエンド C	質量 (g)	有効断面積 ( $\text{mm}^2$ )
EA425NA-6	6	54.8	17	23	11.5
EA425NA-8	8	54.7	18.1	24	19.8
EA425NA-10	10	59.8	20.2	28	22.6
EA425NA-12	12	60	23.4	30	23