


ストレートネジタイプ

RoHS対応

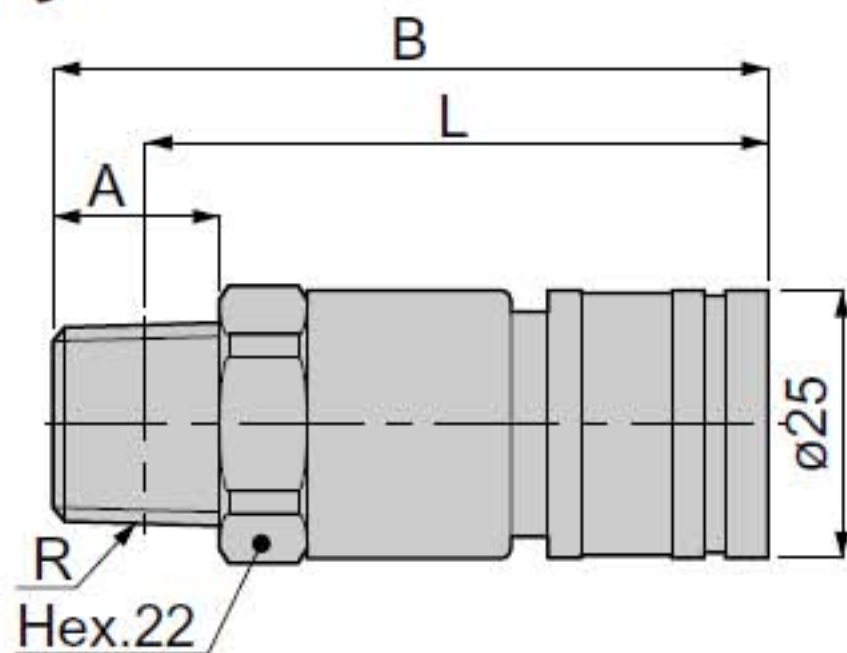

形式	R	A	B	L	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
EA425NB-2	R1/4	11	50	44	41	22.9
EA425NB-3	R3/8	12	51	44.7	44	24.1
EA425NB-4	R1/2	15	54	45.8	54	24.2

※ .L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。