


ワンタッチ継手付ストレート

RoHS対応

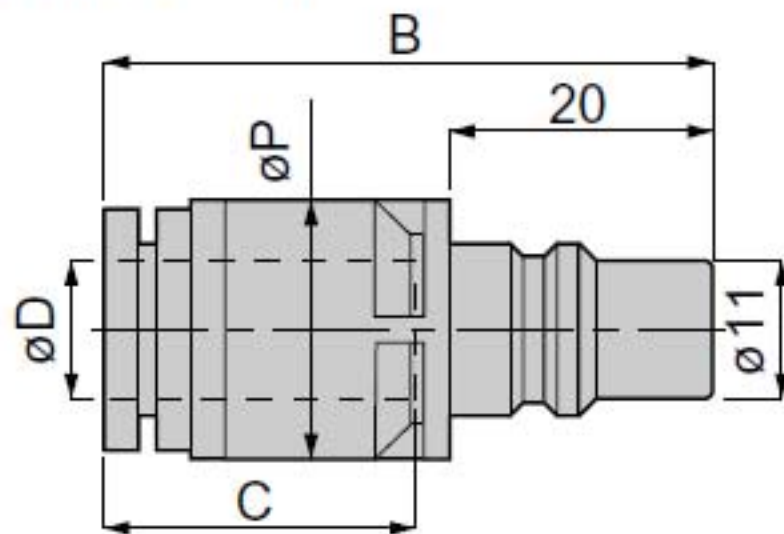

形 式	チューブ外径 øD	B	øP	チューブエンド C	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
EA425ND-6	6	45.5	16	17.6	9	10.1
EA425ND-8	8	45.4		18.7		18
EA425ND-10	10	55.2	21	20.8	18	26
EA425ND-12	12	55.4		24	21	26.4