


# ワンタッチ継手付エルボ

RoHS対応

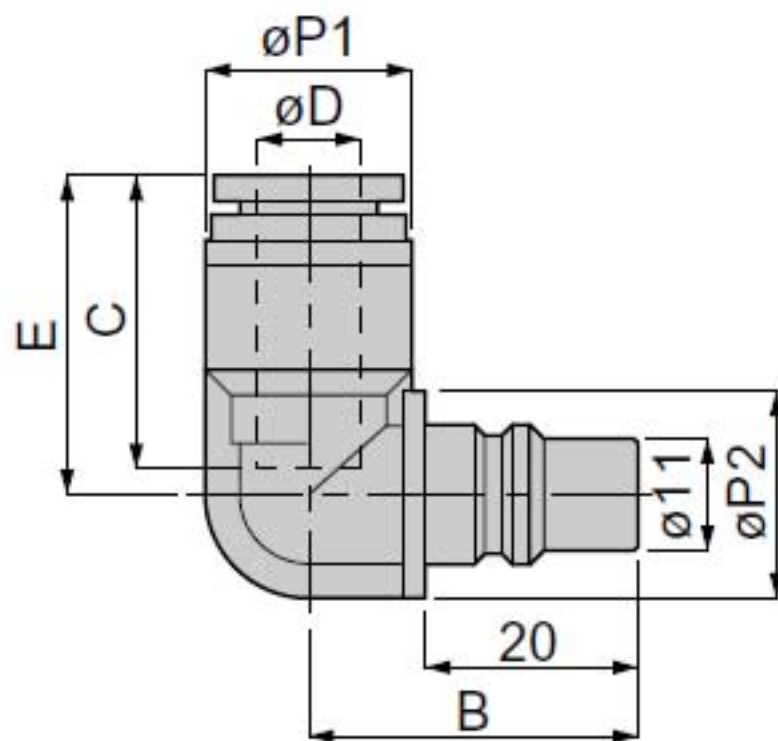

形式	チューブ外径 $\phi D$	B	$\phi P1$	$\phi P2$	チューブインド C	E	質量 (g)	有効断面積 ( $\text{mm}^2$ )
EA425NF-6	6	28	14.5	16	17	23.8	8	10.7
EA425NF-8	8	28	14.5	16	18.1	23.7	8	17.5
EA425NF-10	10	31	21	18	20.2	29.7	15	26.3
EA425NF-12	12	31	21	18	23.4	29.9	16	29