


# ストレートネジタイプ

RoHS対応

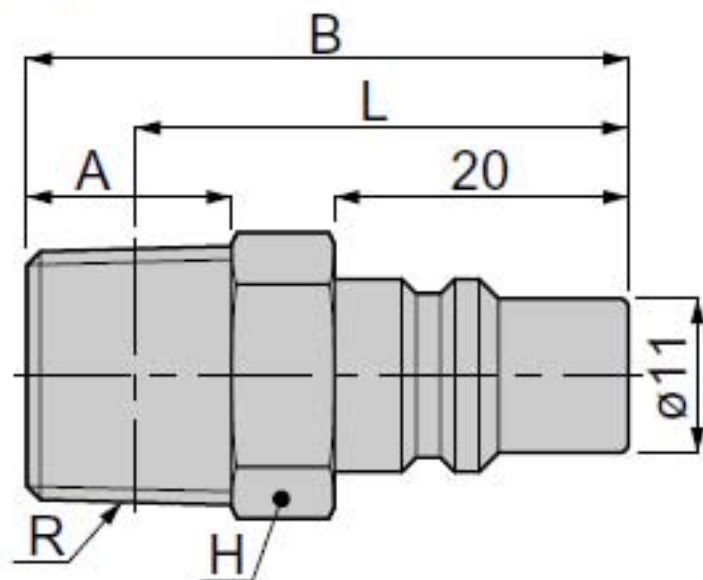

単位：mm

形式	R	A	B	L	対辺 H	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )
EA425NG-2	R1/4	11	37	31	14	25	39.6
EA425NG-3	R3/8	12	38	31.7	17	38	39.7

※ .L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。