



POM製ハンドル 参考図
(OMV-751-1を示す)

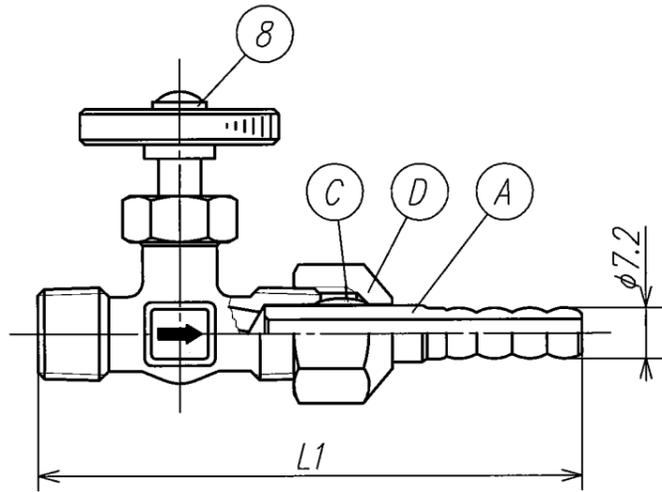

C3604BD製ハンドル 参考図
(OMV-752-3を示す)

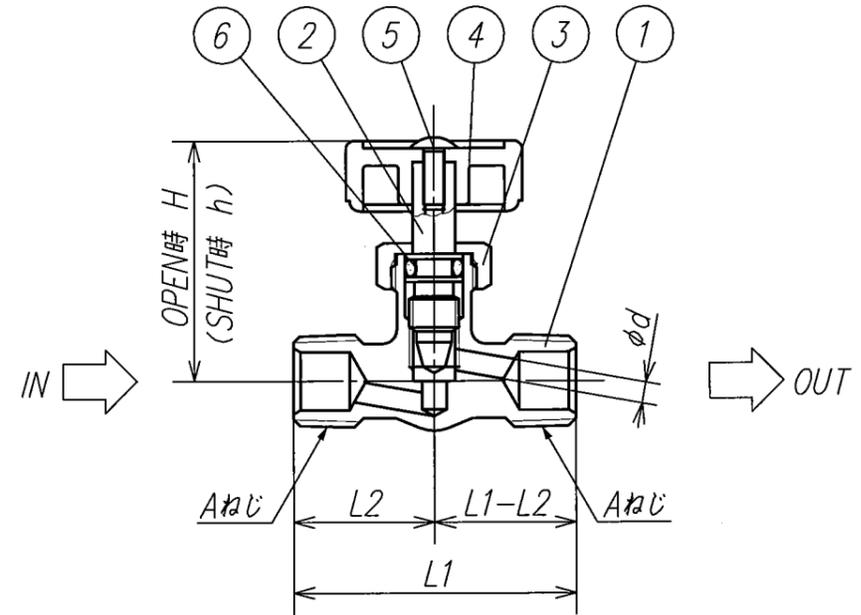

(OMV-750-1を示す)

配管可能方法一覧

接続種類	取付側	必要な部品
φ8銅管	IN側	C D
	OUT側	
ゴムホース (タケノコ)	IN側	A C D
	OUT側	

付属部品一覧 (別売部品)

記号	品番	品名	形状 (材質:C3604BD)
A	OF-415C	ホースニップル (φ8スリーブ用)	
C	OMV-202B	φ8用スリーブ	
D	OMV-102A	フレアナット (兼用)	

カタログ品番・社内品番	ハンドル材質	Aねじ	L1	L2	φd	H	h	付属部品
EA426CA-1	OMV-750-1	POM	40	20	3	(34)	(31.5)	-
EA426CA-11	OMV-750-3	C3604BD				(32)	(29.5)	
EA426CA-2	OMV-751-1	POM	(49.5)	20	3	(34)	(31.5)	C D
EA426CA-12	OMV-751-3	C3604BD				(32)	(29.5)	
EA426CA-3	OMV-752-1	POM	(77)			(34)	(31.5)	A C D
EA426CA-13	OMV-752-3	C3604BD				(32)	(29.5)	

部番	部品名称	材質	個数	備考
8	歯付き座金	SUS	1	ハンドル材質がC3604BDの時のみ
7	プレート	AL	1	ハンドル材質がC3604BDの時のみ
6	リング	NBR	1	
5	トラス小ねじ	SUS	1	
4	ハンドル	左記	1	
3	押えナット	C3604BD	1	
2	スピンドル	C3604BD	1	
1	本体	C3771BE	1	

製品図面	第三角法	品名	ストレートミニチュアバルブ	カタログ品番	上記
ONDA 株式会社 オンダ製作所				社内品番	上記