

EA426CW-11A-33A 両面ネジ式ミニニードルバルブ

コンパクトサイズのすぐれもの



《特長》

- ①接続の省力化
ニードルバルブと継手の一体化により、あらゆる用途に即応できるよう、バリエーションも豊富に取り揃えています。
- ②永い耐久性とニードルにクロームメッキを施し、機密の向上と要部の損傷を防止し、操作がスムーズです。
- ③優れた機能美
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

《用途》

- ①コンプレッサー等の空圧機器
- ②小型ポンプ及び付属機器
- ③船舶用・農業用機器
- ④銅管配管用油圧機器
- ⑤計装用機器
- ⑥工作機械及び機器
- ⑦その他の産業機器・器具に

《試験圧力》


- 水圧試験 20kg/cm²
(1.96MPa)
- エア一試験 6kg/cm²
(0.59MPa)

《使用条件》



- 圧力 10kg/cm²
(0.98MPa)以下

温度	
水	+80°C~-10°C
油	
空気	

《部品名・材質表》

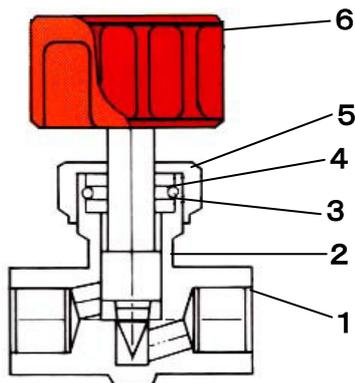

記号	品名	材質・寸法	処理・加工	数量
6	ハンドル	PBT-BT1015	又ハADC-12	1
5	グランドナット	C3604BD	クロームメッキ	1
4	リング	SPC	味中和メッキ	2
3	Oリング	NBR	-	1
2	スピンドル	C3604BD	クロームメッキ	1
1	ボディ	C3771BD	クロームメッキ	1

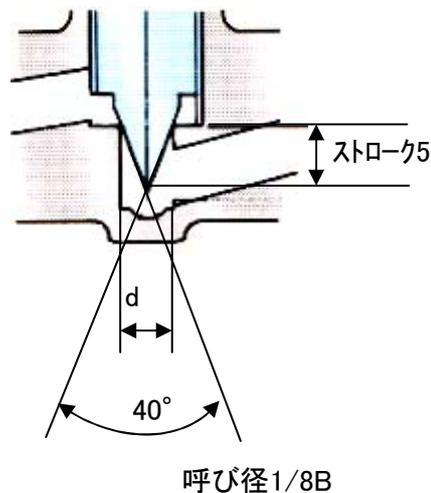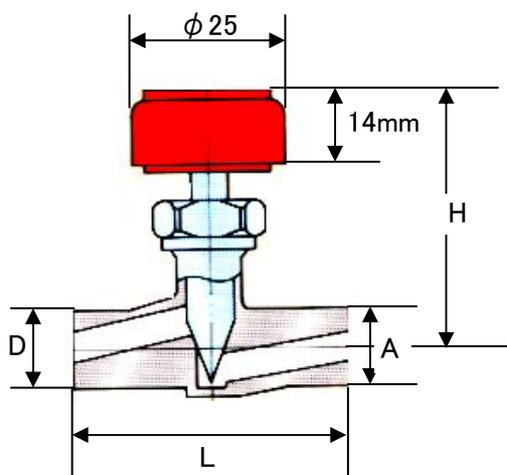

品番	内ネジ×外ねじ	L	H	d	重量
	A × D(PT)				
EA426CW-11	1/8 × 1/8	38mm	40mm	φ4	66g
EA426CW-22	1/4 × 1/4	42mm	44mm	φ5	84g
EA426CW-33	3/8 × 3/8	47mm	44mm	φ5	111g