


L型ブラケット(ハヤウマ)

特長： 寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。
 溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。
 場所を取らないので持ち運びが便利です。
 使用ボルトは工業規格品をご使用ください。

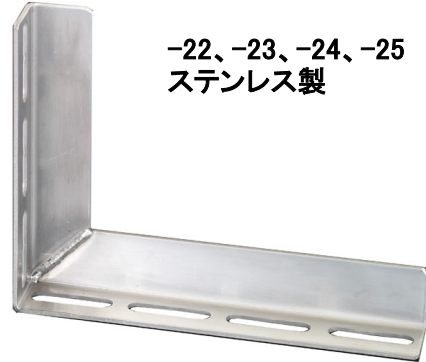

サイズ：

	材質	A (mm)	B (mm)	L型材料 (t × c)	穴数 (A × B)
EA440AC-2	スチール製 (どぶメッキ)	240	180	3.2 t × 40	4 × 3
EA440AC-3		360	240		6 × 4
EA440AC-4		480	360		8 × 6
EA440AC-5		600	480		10 × 8
EA440AC-22	ステンレス製 (SUS304)	240	180		4 × 3
EA440AC-23		360	240		6 × 4
EA440AC-24		480	360		8 × 6
EA440AC-25		600	480		10 × 8

・ボルト穴…11×50(L)mm

(単位：mm)

