

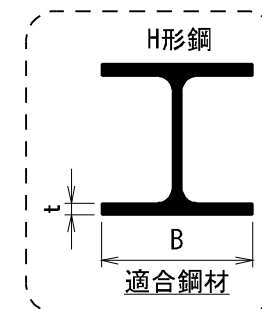
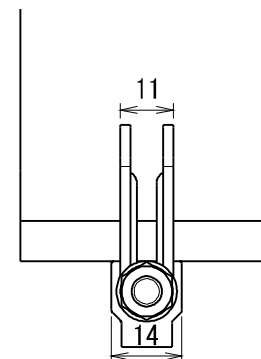


形鋼金具：SGK

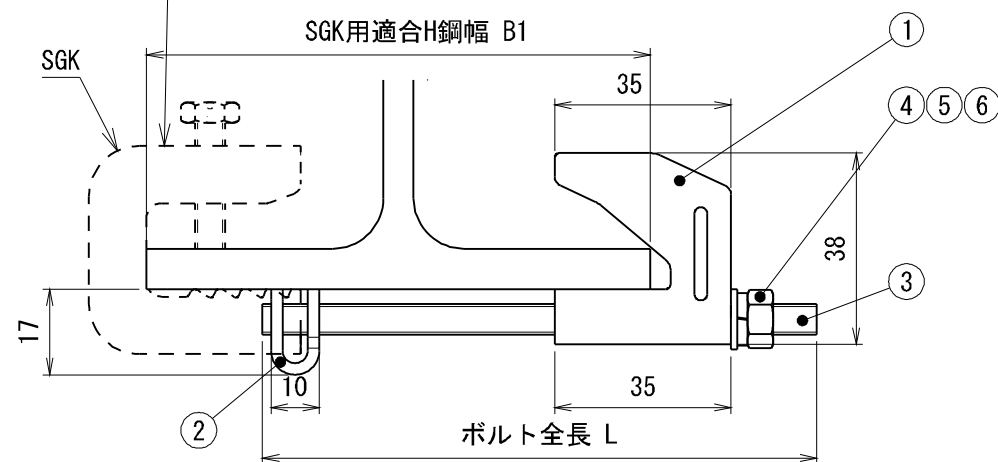

形鋼金具：SGM

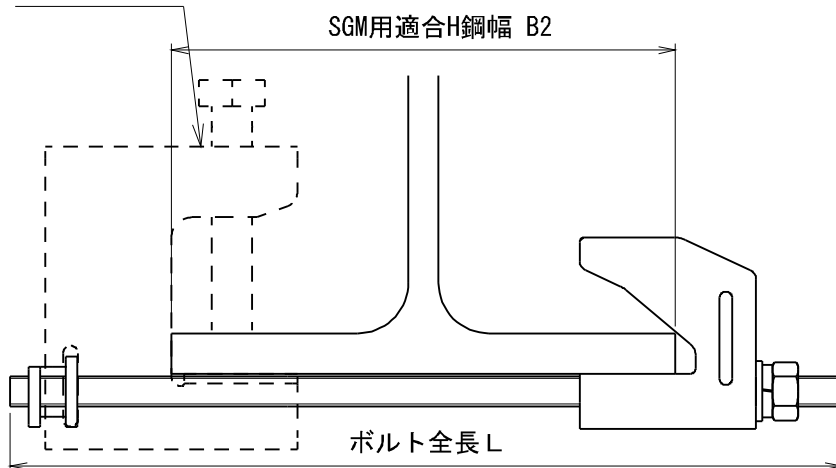

品番	L	B1 SGK適合	B2 SGM適合	H形鋼厚さ t
SGKH-15	155	75～150	75～100	7～16
SGKH-20	210	75～200	75～150	7～16
SGKH-30	310	75～300	75～250	7～16

6	六角ナット	SWRCH	1	M6 有色クロメートめっき
5	ばね座金	SWRH	1	M6 有色クロメートめっき
4	平座金	SPCC	1	M6 有色クロメートめっき
3	寸切ボルト	SWRM	1	M6 有色クロメートめっき
2	金具B	SK5	1	有色クロメートめっき
1	金具A	SPHC	1	有色クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	形鋼金具用サポート金具
		SGKH-
第三角法	図 番	RH23871C3 
未来工業株式会社		