

H・L・C形鋼用

チェーン吊り専用割ピン付

チェーン吊り専用



 
SG-0L



SG-0

(適合寸法)

H形鋼



L形鋼




C形鋼



(75×45以上)

SG

●チェーン吊りによる蛍光灯等の取り付けに使用します。

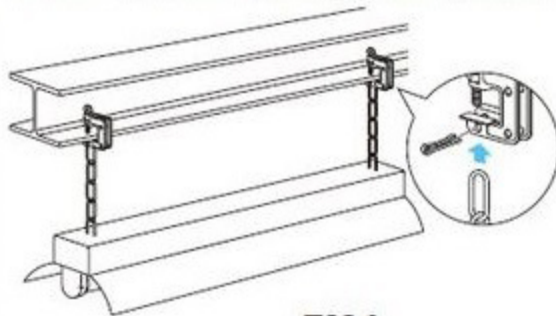


許容静荷重




196N
(20kgf)

■SG-0

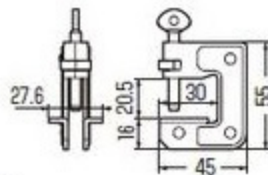

■SG-0L

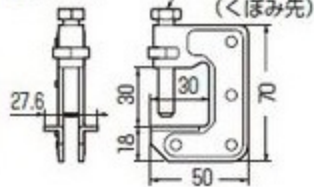

■電気垂鉛めっき仕様

品番	適合寸法(A)
SG-0	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)
SG-0L	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄) C形鋼(ツバ30mm迄)

EA440AF-21