


A10222 鉄SP吊タン無し

スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。

- サイズ140は125(VP)二管路管にご利用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10222 鉄SP吊タン無し

単位(mm)

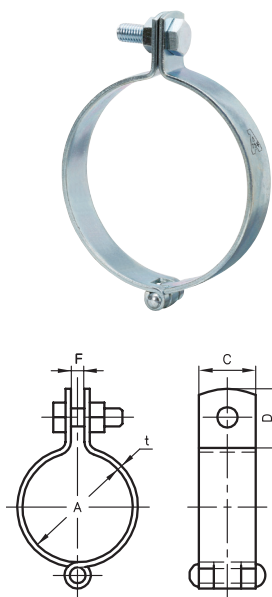

EA440AJ
-75
-100
-125
-140
-150
-175
-200
-225
-250
-275
-300

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F
0017	φ 75	80	3.2	25	M10×30	26	6
0021	φ 100	103	3.2	25	M10×30	26	6
0036	φ 125	128	3.2	25	M10×30	26	6
0055	φ 140	140	3.2	25	M10×30	26	6
0060	φ 150	153	3.2	25	M10×30	26	6
0074	φ 175	178	3.2	25	M10×30	26	6
0089	φ 200	203	3.2	25	M10×30	26	6
0093	φ 225	228	3.2	25	M10×30	26	6
0106	φ 250	253	3.2	25	M10×30	26	6
0125	φ 275	278	3.2	25	M10×30	26	6
0130	φ 300	303	3.2	25	M10×30	26	6
0144	φ 325	328	3.2	25	M10×30	26	6
0159	φ 350	353	3.2	25	M10×30	26	6
0163	φ 375	378	3.2	25	M10×30	26	6
0178	φ 400	403	3.2	25	M10×30	26	6
0182	φ 425	428	3.2	25	M10×30	26	6
0197	φ 450	453	3.2	32	M10×30	26	6
0200	φ 475	478	3.2	32	M10×30	26	6
0214	φ 500	503	3.2	32	M10×30	26	6


A10223 鉄SP吊タン付

スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。

- 「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
- サイズ140は125(VP)二管路管にご利用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10223 鉄SP吊タン付

単位(mm)

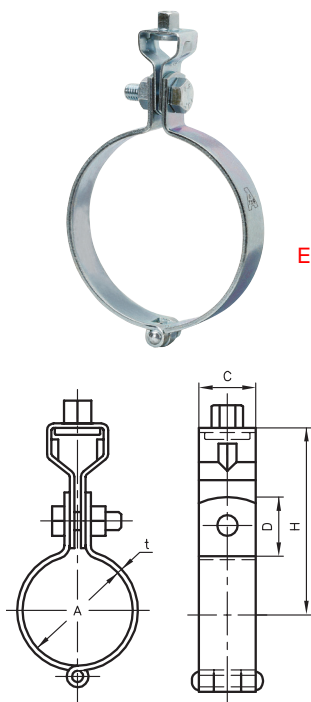

EA440AK
-75
-100
-125
-140
-150
-175
-200
-225
-250
-275
-300

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径
0014	φ 75	80	3.2	25	M10×30	26	94	W ³ / ₈
0029	φ 100	103	3.2	25	M10×30	26	105	W ³ / ₈
0033	φ 125	128	3.2	25	M10×30	26	118	W ³ / ₈
0048	φ 140	140	3.2	25	M10×30	26	124	W ³ / ₈
0052	φ 150	153	3.2	25	M10×30	26	130	W ³ / ₈
0067	φ 175	178	3.2	25	M10×30	26	143	W ³ / ₈
0071	φ 200	203	3.2	25	M10×30	26	155	W ³ / ₈
0086	φ 225	228	3.2	25	M10×30	26	168	W ³ / ₈
0103	φ 250	253	3.2	25	M10×30	26	180	W ³ / ₈
0118	φ 275	278	3.2	25	M10×30	26	193	W ³ / ₈
0122	φ 300	303	3.2	25	M10×30	26	205	W ³ / ₈
0137	φ 325	328	3.2	25	M10×30	26	218	W ³ / ₈
0141	φ 350	353	3.2	25	M10×30	26	230	W ³ / ₈
0156	φ 375	378	3.2	25	M10×30	26	243	W ³ / ₈
0175	φ 400	403	3.2	25	M10×30	26	255	W ³ / ₈
0180	φ 425	428	3.2	25	M10×30	26	268	W ³ / ₈
0194	φ 450	453	3.2	32	M10×30	26	287	W ³ / ₈
0207	φ 475	478	3.2	32	M10×30	26	300	W ³ / ₈
0211	φ 500	503	3.2	32	M10×30	26	313	W ³ / ₈