




# Pipe Hangers & Supports

アカギのバンド アカギ式 配管支持金具

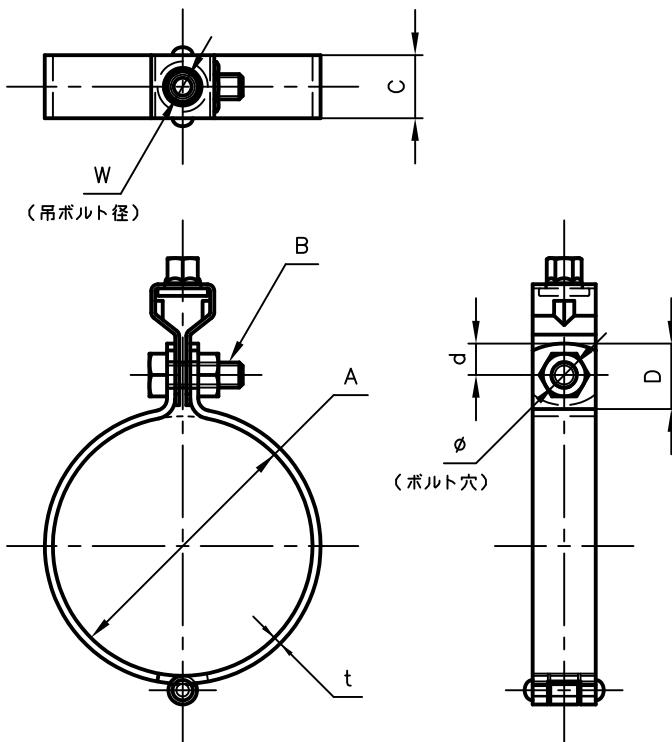

御承認願図  
WEB図面

サイズ	A	B	C	D	d	t	W	φ
ø75	ø80	M10×30L	25	26	12.5	3.2	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	ø11
ø100	ø103		〃	〃	〃	〃	〃	〃
ø125	ø128		〃	〃	〃	〃	〃	〃
ø140	ø140		〃	〃	〃	〃	〃	〃
ø150	ø153		〃	〃	〃	〃	〃	〃
ø175	ø178	M10×30L	25	26	12.5	3.2	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	ø11
ø200	ø203		〃	〃	〃	〃	〃	〃
ø225	ø228		〃	〃	〃	〃	〃	〃
ø250	ø253		〃	〃	〃	〃	〃	〃
ø275	ø278		〃	〃	〃	〃	〃	〃
ø300	ø303	M10×30L	25	26	12.5	3.2	W <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	ø11

No,1		No,2		No,3	
No,4		No,5		No,6	
品番 (No. OF PART) A10223		図面番号 (DRAWING No.) SAWA-1137-1			3RD ANGLE PROJECTION
品名 (NAME OF PART) 鉄SP吊タン付		サイズ ø 75~ø 300			尺度 (SCALE) 1:3(図は ø 100)
材料 (MATERIAL) SPHC		製図 (DWG)	検図 (CHECKED)	承認図 (MGR)	作成年月日 (PRERAED) 平成13年7月4日
表面処理 (FACE OF CORT) 電気亜鉛めつき仕上げ					配管支持金具の <b>株式会社アカギ</b>