

## A10376 長穴溶接ねじ足

立バンド用のねじ込み式取付足。

- 25幅、32幅、38幅、50幅の製品があります。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10376 長穴溶接ねじ足


単位 (mm)

サイズコード	25 幅		
	H	D	入数(個)
0013	50	φ 9×35	
0028	60	φ 10×38	
0032	80	φ 10×38	
0047	100	φ 10×38	
0051	120	φ 10×38	
0066	150	φ 10×38	
0085	200	φ 10×38	

サイズコード	32 幅		
	H	D	入数(個)
0090	60	φ 10×38	
0102	80	φ 10×38	
0117	100	φ 10×38	
0121	120	φ 10×38	
0136	150	φ 10×38	
0155	200	φ 10×38	

サイズコード	38 幅		
	H	D	入数(個)
0160	80	φ 10×55	
0174	100	φ 10×55	
0189	120	φ 10×55	
0193	150	φ 10×55	
0206	200	φ 10×55	

サイズコード	50 幅		
	H	D	入数(個)
0225	80	φ 14×60	
0230	100	φ 14×60	
0244	120	φ 14×60	
0259	150	φ 14×60	
0263	200	φ 14×60	

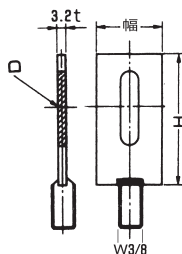

## A10394 ステン長穴溶接ねじ足

立バンド用のねじ込み式取付足。

- 25幅、32幅、38幅、50幅の製品があります。
- SUS304製。

品番コード A10394 ステン長穴溶接ねじ足

単位 (mm)

サイズコード	25 幅		
	H	D	入数(個)
EA440AL 0011	50	φ 9×35	
EA440AL 0026	60	φ 10×38	
EA440AL 0045	80	φ 10×38	
EA440AL 0050	100	φ 10×38	
EA440AL 0064	120	φ 10×38	
0079	150	φ 10×38	
0083	200	φ 10×38	

サイズコード	32 幅		
	H	D	入数(個)
0098	60	φ 10×38	
0115	80	φ 10×38	
0120	100	φ 10×38	
0134	120	φ 10×38	
0149	150	φ 10×38	
0153	200	φ 10×38	

サイズコード	38 幅		
	H	D	入数(個)
0168	80	φ 10×55	
0172	100	φ 10×55	
0187	120	φ 10×55	
0191	150	φ 10×55	
0204	200	φ 10×55	

サイズコード	50 幅		
	H	D	入数(個)
0219	80	φ 14×60	
0223	100	φ 14×60	
0238	120	φ 14×60	
0242	150	φ 14×60	
0257	200	φ 14×60	

EA440AL

-250

-260

-280

-300

-320

