

防振吊バンドについて

- 防振吊バンドは、吊バンドの内面(パイプに触れる面)にゴムパットを装着した製品です。
- 防振吊バンドシリーズの目的は防振支持の補助です。バンドのみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- 正式な防振支持は、防振吊ADシリーズとセットでご使用ください。
- ゴムの物性上、屋外での使用は紫外線などの影響を受け劣化するおそれがあります。屋内配管用としてご使用ください。

A10172 防振吊バンド (SGP管用)

納期確認

SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。


- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10172 防振吊バンド (SGP管用)


単位 (mm)



EA440AM

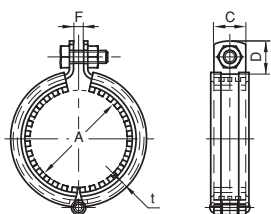

(はめ込みゴム)

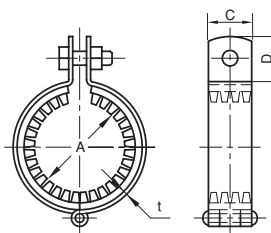

(新型ゴム)

サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F
-15 0013	15A	1/2	21.7	2.3	25	M 8×25	26	8
-20 0028	20A	3/4	27.2	2.3	25	M 8×25	26	8
-25 0032	25A	1	34.0	2.3	25	M 8×25	26	8
-32 0047	32A	1 1/4	42.7	2.3	25	M 8×25	26	8
-40 0051	40A	1 1/2	48.6	2.3	25	M 8×25	26	8
-50 0066	50A	2	60.5	2.3	25	M 8×25	26	8
-65 0085	65A	2 1/2	76.3	3.2	25	M10×30	26	8
-80 0090	80A	3	89.1	3.2	25	M10×30	26	8
-100 0102	100A	4	114.3	3.2	25	M10×30	26	8
0117	125A	5	139.8	4.5	32	M12×45	35	10
0121	150A	6	165.2	4.5	32	M12×45	35	10

大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。