


## 二つ穴T足 (10個入り)

### ■立バンド用取り付け足のスタンダード製品

- ◇取り付けには木ビス類とビスにあったアンカー類をご使用ください。
- ◇SGP管の場合、最大寸法100Aまでご使用できます。
- ◇T足シリーズご使用の場合は基本的に使用する立バンドと同一幅の製品を選定してください。

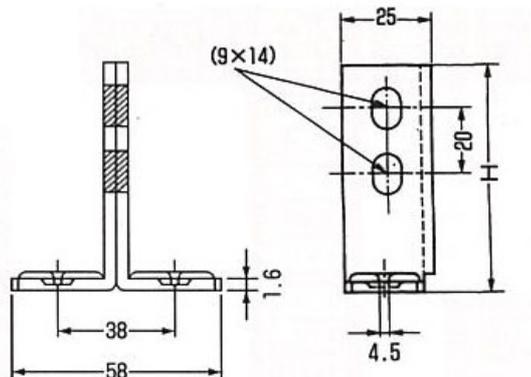

品番	高さ
EA440AS-50	50mm
EA440AS-60	60mm
EA440AS-70	70mm
EA440AS-80	80mm
EA440AS-100	100mm
EA440AS-120	120mm
EA440AS-150	150mm
EA440AS-200	200mm

- 立バンド用取付足
- スチール製(電気亜鉛メッキ仕上げ)
- 幅…25mm
- 穴幅…9×14mm
- 穴径…4.5mm