


EA440AX-17~46 防振吊金具

特 長：豊富なバリエーションの中から状況に応じたサイズ選定ができます。

材 質：有色クロメートメッキ仕上

仕 様：	静的ばね定数		たわみ (mm)	ゴム (硬度)	吊ボルト (径)	荷重範囲	
	(Nm)	(kg/cm ²)				(N)	(kgf)
EA440AX-17	5.8	60	0.7~2.8	40°	3 / 8	42.1~168.5	4.3~17.2
EA440AX-32	9.1	93	0.9~3.4	50°		78.4~313.6	8.0~32.0
EA440AX-46	12.5	128	0.9~3.6	60°		112.7~450.8	11.5~46.0


サイズ：	単位：mm	B	C	L	H	T
EA440AX-17		42	32	120	70	23
EA440AX-32		42	40	120	70	23
EA440AX-46		42	40	120	70	23

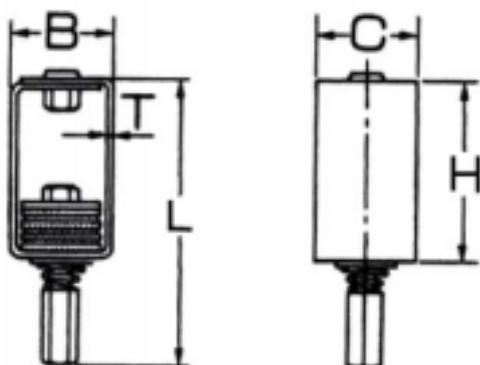

■防振吊の概念

- 横走り管を天井から支持する施工方法である吊配管金具の補助製品です。
- 本製品は、振動発生源である機器類(給水ポンプ等)から延長された配管の振動を軽減する目的で作られております。正立状態の製品に対し、垂直下部に荷重が掛かるように正しくご使用ください。
- 各製品項目の荷重範囲内にて種類、サイズをお選びください。
- 製品の性格上、荷重範囲より軽くては重くても十分な防振効果が得られませんのでご注意ください。

■防振吊を用いた管の防振支持要領

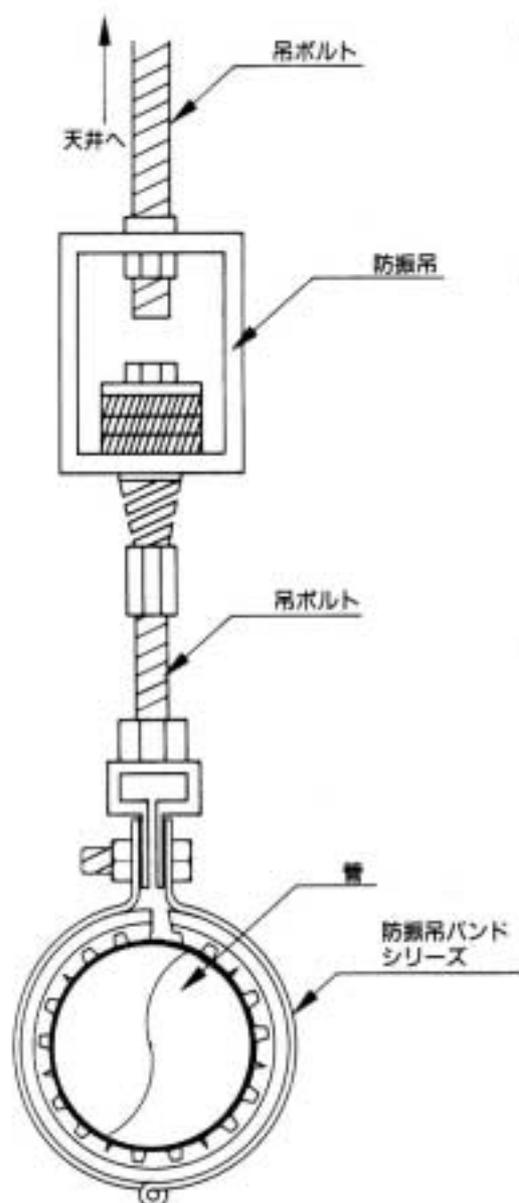

- 管の防振支持要領は、基本的に左図の様式にて行なわれます。

- 天井からの吊配管支持の場合は吊バンドには防振吊バンドシリーズをセットで使用ください。

- どちらか一方のみでは十分な防振効果が得られない場合がありますのでご注意ください。⚠
注意