


ステンレス製  
サドルバンド(10個入り)

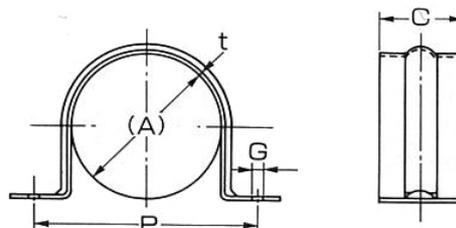

品番	径称	適合管外径	P
EA440BA-13S	13A	17.3mm	38
EA440BA-16S	16A	21.7mm	47
EA440BA-20S	20A	27.2mm	52
EA440BA-25S	25A	34.0mm	59
EA440BA-32S	32A	42.7mm	73
EA440BA-40S	40A	48.6mm	75
EA440BA-50S	50A	60.5mm	89

- ステンレス製(SUS430)
- 鋼管用
- ねじ穴径…4mm

◇SGP管にご使用の際は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)が必要です。  
◇固定には木ビスと木ビス用のアンカープラグ類をご使用ください。