

EA440BG-13～-100 ステンレス管用Uボルト

特長: ステンレス薄肉管用(SUモルコ管)  
 ステンレス薄肉管の性格上、Uボルトの締めすぎにご注意ください  
 耐熱常温100℃(試験データ-150℃×24時間異常なし)  
 最大締めトルク19.6Nm(200kgf・cm)  
 絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質  
 新世代の条件の厳しい配管施工に最適

材質: 表面絶縁コーティング処理  
 電気亜鉛めっき仕上  
 被膜色…ブルー  
 赤色プレート…ポリプロピレン


サイズ:

(単位: mm)	径称(A)	適合管 外径	ねじ径
EA440BG-13	SU-13	15.88	M 6
EA440BG-20	SU-20	22.22	
EA440BG-25	SU-25	28.58	
EA440BG-30	SU-30	34.00	M 10
EA440BG-40	SU-40	42.70	
EA440BG-50	SU-50	48.60	
EA440BG-60	SU-60	60.50	
EA440BG-75	SU-75	76.30	
<del>EA440BG-80</del>	<del>SU-80</del>	<del>89.10</del>	
<del>EA440BG-100</del>	<del>SU-100</del>	<del>114.30</del>	

廃番  
 廃番

(単位: mm)	C	X	W	L	P	S
EA440BG-13	15	φ7×12L	51	41	24	35
EA440BG-20			58	48	31	
EA440BG-25			64	54	37	
EA440BG-30	25	φ11×20L	92	65	47	
EA440BG-40			101	74	56	
EA440BG-50			107	80	62	
EA440BG-60			119	92	74	
EA440BG-75			135	108	90	
<del>EA440BG-80</del>			<del>148</del>	<del>121</del>	<del>103</del>	
<del>EA440BG-100</del>			<del>173</del>	<del>146</del>	<del>128</del>	

廃番  
 廃番

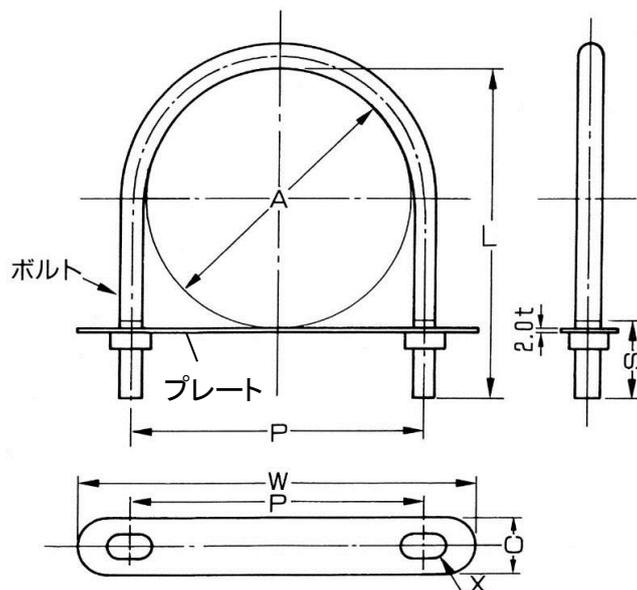

# U字金具類の概念

- U字金具の代表的な製品はUボルトです。
- Uボルトシリーズは配管用支持金具としては最も古くからあるスタンダード製品です。
- 施工の容易さ、省力さの面で吊バンドシリーズや立バンドシリーズに劣る部分は確かに見られますが、確実な支持、配管の安定性、そして強度の面で、Uボルトは他のバンド類にはない長所を有しています。
- 架台などの補助に応じて、横走り管にも立て管にも利用できるメリットを持っています。

