

3

床貫通用金具

## A10408 床バンド




SGP管用の床バンド。

●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10408 床バンド

単位(mm)

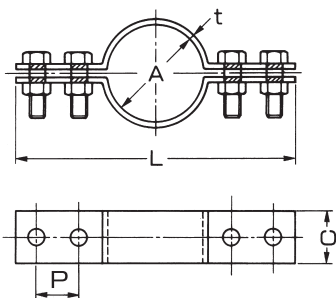

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	L	P
0019	15A	1/2	21.7	3.2	25	M 8×25	146	30
0023	20A	3/4	27.2	3.2	25	M 8×25	152	30
0038	25A	1	34.0	3.2	25	M 8×25	159	30
0042	32A	1 1/4	42.7	3.2	25	M 8×25	168	30
0057	40A	1 1/2	48.6	3.2	25	M 8×25	174	30
0061	50A	2	60.5	3.2	25	M 8×25	186	30
0076	65A	2 1/2	76.3	4.5	25	M 8×30	204	30
0095	80A	3	89.1	4.5	25	M 8×30	217	30
0108	100A	4	114.3	4.5	25	M 8×30	243	30
0112	125A	5	139.8	4.5	32	M10×30	348	55
0127	150A	6	165.2	4.5	32	M10×30	374	55
0131	200A	8	216.3	6.0	38	M12×35	525	65
0146	250A	10	267.4	6.0	50	M12×45	630	90
0165	300A	12	318.5	6.0	50	M12×45	731	100

## A10423 ステン床バンド

納期確認



ステンレス鋼管用の床バンド。


●SGP管にご使用の場合は、電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。



●SUS 304製。

品番コード A10423 ステン床バンド

単位(mm)

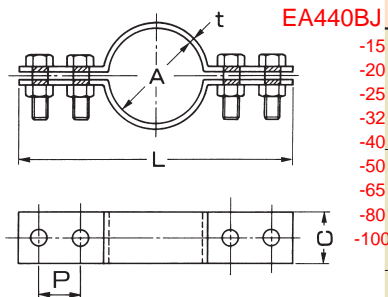

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	L	P
0015	15A	1/2	21.7	3.0	25	M 8×25	146	30
0020	20A	3/4	27.2	3.0	25	M 8×25	152	30
0034	25A	1	34.0	3.0	25	M 8×25	159	30
0049	32A	1 1/4	42.7	3.0	25	M 8×25	168	30
0053	40A	1 1/2	48.6	3.0	25	M 8×25	174	30
0068	50A	2	60.5	3.0	25	M 8×25	186	30
0072	65A	2 1/2	76.3	4.0	25	M 8×30	204	30
0087	80A	3	89.1	4.0	25	M 8×30	217	30
0091	100A	4	114.3	4.0	25	M 8×30	243	30
0104	125A	5	139.8	4.0	32	M10×35	348	55
0119	150A	6	165.2	4.0	32	M10×35	374	55

## A10410 CL床バンド




外面被覆鋼管用の床バンド。

●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10410 CL床バンド

単位(mm)

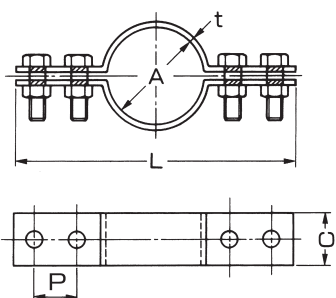

サイズコード	径 称 (A)	適合管 外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	L	P
0017	15A	25.7	2.6	25	M 8×25	151	30
0021	20A	31.2	2.6	25	M 8×25	157	30
0036	25A	37.6	2.6	25	M 8×25	164	30
0055	32A	46.3	2.6	25	M 8×25	173	30
0060	40A	52.2	2.6	25	M 8×25	179	30
0074	50A	64.1	2.6	25	M 8×25	191	30
0089	65A	79.9	2.6	25	M 8×30	208	30
0093	80A	92.7	2.6	25	M 8×30	221	30
0106	100A	118.3	2.6	25	M 8×30	247	30
0125	125A	143.8	4.5	32	M10×35	353	55
0130	150A	170.2	4.5	32	M10×35	380	55
0144	200A	221.3	4.5	32	M10×35	530	65