

EA440BK-15S~-100S




[ステンレス製]フローアーバンド



特長

- 作業効率重視のフローアーバンド
- ナットはハズスことなく緩める一締めるの工程。
- パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。
- 仮置、配管完了後元の位置にもどす。
- アンカーは配管セット後直接打てる構造。

- 用途 …横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
- 材質 … ステンレス(SUS304)
- 取付穴径 … 5×7mm(図面φ3)
- 上バンド穴径 … 11×14mm(図面φ2)
- 下バンド穴径 … 11mm(図面φ1)

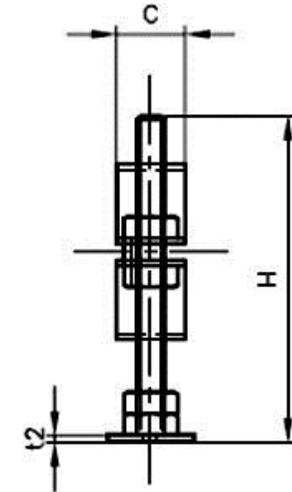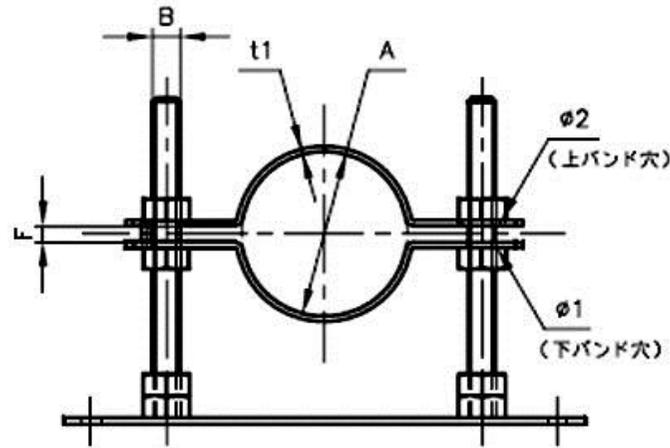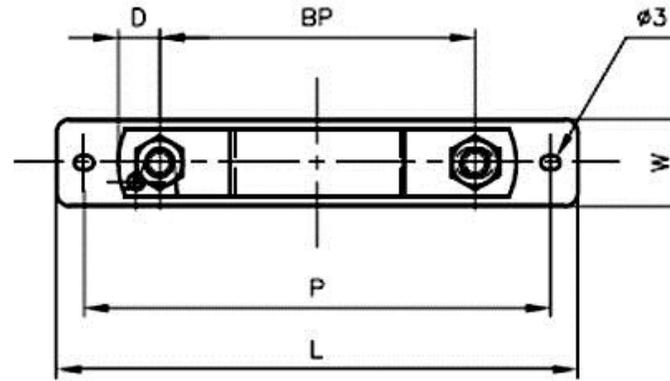

品名	径称	ボルト径 (B)	サイズ(mm)											重量 (g)									
			適合管 外径(A)	スライド 範 囲	BP	C	D	F	H	L	P	t1	t2		W								
EA440BK-15S	15 A	W3/8"	21.7	20~110	63	25	15	6	120	138	118	2	2.5	32	331.4								
EA440BK-20S	20 A		27.2												333.8								
EA440BK-25S	25 A		34.0												337.6								
EA440BK-32S	32 A		42.7	30~110	115					190	170				225	205	190	170	410.0				
EA440BK-40S	40A		48.6	33~110															411.2				
EA440BK-50S	50A		60.5	39~110															418.2				
EA440BK-65S	65A		76.3	47~110	150																		423.6
EA440BK-80S	80A		89.1	53~110																			428.4
EA440BK-100S	100A		114.3	62~110																			482.2