

A10157 VP吊タン無し

VP管用の提灯式吊バンド。


- VP30、VP40、VP50は、32幅もあります。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10157 VP吊タン無し

単位 (mm)



EA440BP

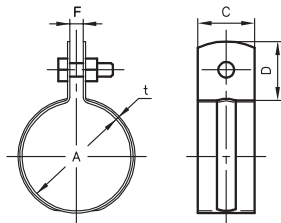

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	
-13B	0017	13	18.0	1.0	25	M6×25	26	6
-16B	0021	16	22.0	1.0	25	M6×25	26	6
-20B	0036	20	26.0	1.0	25	M6×25	26	6
-25B	0055	25	32.0	1.0	25	M6×25	26	6
-30B	0178	30	38.0	1.0	25	M6×25	26	6
-40B	0182	40	48.0	1.0	25	M6×25	26	6
-50B	0197	50	60.0	1.0	25	M6×25	26	6
-65B	0093	65	76.0	1.0	32	M8×25	26	6
-75B	0106	75	89.0	1.0	32	M8×25	26	6
-100B	0125	100	114.0	1.0	32	M8×25	26	6
	0130	125	140.0	2.0	32	M8×25	36	8
	0144	150	165.0	2.0	32	M8×25	36	8
	0159	200	216.0	2.0	32	M8×25	36	8
	0163	250	267.0	2.0	32	M8×25	36	8