


A10157 VP吊タン無し

VP管用の提灯式吊バンド。

- VP30、VP40、VP50は、32幅もあります。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10157 VP吊タン無し

単位 (mm)

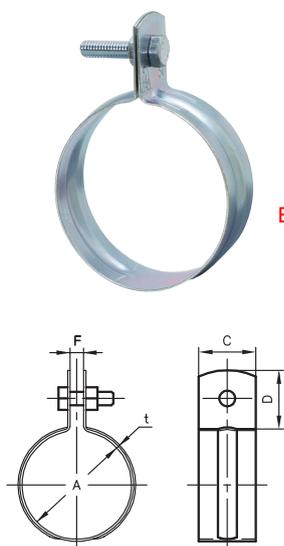

EA440BP

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	
-13	0017	13	18.0	1.0	25	M6×25	26	6
-16	0021	16	22.0	1.0	25	M6×25	26	6
-20	0036	20	26.0	1.0	25	M6×25	26	6
-25	0055	25	32.0	1.0	25	M6×25	26	6
-30	0178	30	38.0	1.0	25	M6×25	26	6
-40	0182	40	48.0	1.0	25	M6×25	26	6
-50	0197	50	60.0	1.0	25	M6×25	26	6
-65	0093	65	76.0	1.0	32	M8×25	26	6
-75	0106	75	89.0	1.0	32	M8×25	26	6
-100	0125	100	114.0	1.0	32	M8×25	26	6
	0130	125	140.0	2.0	32	M8×25	36	8
	0144	150	165.0	2.0	32	M8×25	36	8
	0159	200	216.0	2.0	32	M8×25	36	8
	0163	250	267.0	2.0	32	M8×25	36	8

A10204 ステンVP吊タン無し

VP管用の提灯式吊バンド。

- VP30、VP40、VP50は32幅もあります。
- SUS 304製。

品番コード A10204 ステンVP吊タン無し

単位 (mm)



EA440AY

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	
-13	0019	13	18.0	1.0	25	M6×25	26	6
-16	0023	16	22.0	1.0	25	M6×25	26	6
-20	0038	20	26.0	1.0	25	M6×25	26	6
-25	0042	25	32.0	1.0	25	M6×25	26	6
-30	0170	30	38.0	1.0	25	M6×25	26	6
-40	0184	40	48.0	1.0	25	M6×25	26	6
-50	0199	50	60.0	1.0	25	M6×25	26	6
-65	0095	65	76.0	1.0	32	M8×25	26	6
-75	0108	75	89.0	1.0	32	M8×25	26	6
-100	0112	100	114.0	1.0	32	M8×25	26	6
	0127	125	140.0	2.0	32	M8×25	36	8
	0131	150	165.0	2.0	32	M8×25	36	8
	0146	200	216.0	2.0	32	M8×25	36	8
	0165	250	267.0	2.0	32	M8×25	36	8