

## A10139 吊バンド

SGP管用の蝶番式吊バンド。


- 175A以上はリブの無い平鋼製となります。
- 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10139 吊バンド

単位(mm)



EA440BR

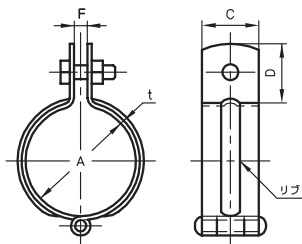

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F
-10B 0019	10A	3/8	17.3	1.8	25	M 6×20	26	6
-15B 0023	15A	1/2	21.7	1.8	25	M 6×20	26	6
0292	VP20	V-20	26.0	2.0	25	M 6×20	26	6
-20B 0038	20A	3/4	27.2	1.8	25	M 6×20	26	6
0235	VP25	V-25	32.0	2.0	25	M 6×20	26	6
-25B 0042	25A	1	34.0	1.8	25	M 6×20	26	6
0240	VP30	V-30	38.0	2.0	25	M 6×20	26	6
-32B 0057	32A	1 1/4	42.7	1.8	25	M 6×20	26	6
-40B 0061	40A	1 1/2	48.6	1.8	25	M 6×20	26	6
-50B 0076	50A	2	60.5	1.8	25	M 8×25	26	6
-65B 0095	65A	2 1/2	76.3	2.3	25	M 8×25	26	6
-80B 0108	80A	3	89.1	2.3	25	M 8×25	26	6
-90B 0112	90A	3 1/2	101.6	2.3	25	M 8×25	26	6
0127	100A	4	114.3	2.3	25	M 8×25	26	6
-100B 0131	125A	5	139.8	3.2	32	M10×30	36	8
0146	150A	6	165.2	3.2	32	M12×45	36	8
0165	175A	7	190.7	4.5	32	M12×45	40	10
0170	200A	8	216.3	4.5	38	M12×45	45	10
0184	250A	10	267.4	6.0	38	M16×50	50	13
0199	300A	12	318.5	6.0	50	M16×50	65	13



営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。

共回り防止金具付